
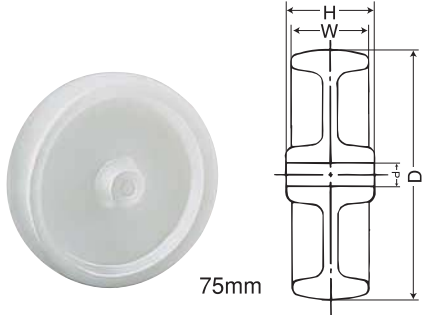
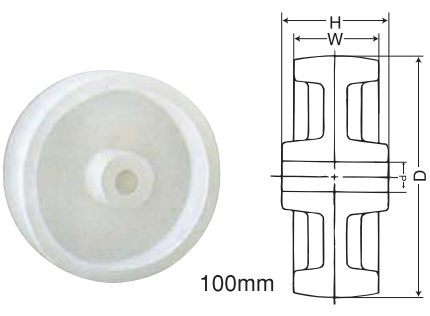
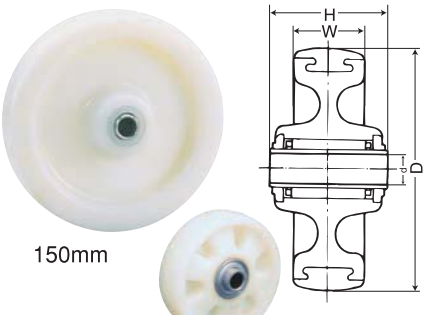




車輪

NM/NL/NH/NB

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
NM (材質: ナイロン) 	NM-25	13	25	12	14	4.0	STC・SKC TCM・KCM SU-STC・SU-SKC SU-TEL・SU-KEL SU-SR・SU-SEL SU-SM・TE・KD TEL・KEL・TM・KM SR・SEL・SM・GR GM・SSC 10シリーズ
	NM-32	22	30	16	18	4.5	
	NM-38	28	38	18	20	6.0	
	NM-40	30	40	18	20	6.0	
	NM-50	60	50	20	23	6.0	
	NM-65	70	65	25	31	8.0	
	NM-75	80	75	25	31	8.0	
	NM-100	65	100	25	30	8.0	
	NM-125※	100	125	25	42	9.5	
	※ロット生産品		ナイロン車輪 25mm・32mm・65mmはリブなし 10シリーズ(65~100mm)のみ黒ナイロン				
NL (材質: ナイロン) 	NL-65	30	65	20	23	6	SU-TEL・SU-KEL SU-SEL TEL・KEL・SEL GEL
	NL-75	40	75	20	23	6	
			ナイロン車輪				
NH (材質: ナイロン) 	NH-50	65	50	25	27	6.0	STC・SKC SU-STC・SU-SKC TH・KH・SH 20シリーズ 30シリーズ UTC・UKC
	NH-65	90	63	29	33	9.5	
	NH-100	120	100	32	42	注 9.5 12	
	NH-200	250	200	45	55	20	
			ナイロン車輪 50mmは黒ナイロン 200mmはリブつき 注 9.5(TH・KH・SH用)、12スリーブなし(STC・SKC・UTC・UKC・SU-STC・SU-SKC・20・30シリーズ用) 20シリーズ(100mm)は黒ナイロン				
NB (材質: ナイロン) 	NB-100	120	100	29	42	12	STC・SKC・SKC-T SSC・SPC SU-STC・SU-SKC 30シリーズ
	NB-150	160	150	35	56	12	
		ナイロン車輪 100mmはラジアルベアリング使用 150mmはニードルベアリング使用					

車輪形状はサイズによって多少異なります。