

## ▶▶ SU-SR / SU-SEL / SU-SM 自在 50-100mm




SU-SR-50 TP



SU-SEL-65 RL



SU-SM-75 NM

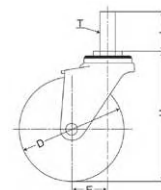

| 品番       |    | 車輪種類   | 許容荷重 |     | 始動力  |       | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径      | ステム長 | 取付ナット部 | 偏心 | 旋回半径  | スパナ<br>(オプション) |
|----------|----|--------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----------|------|--------|----|-------|----------------|
| 型式-車輪径   | 車輪 |        | N    | kgf | daN  | daN   |     |     |     |           |      |        |    |       |                |
| SU-SR-50 | RM | ゴム     | 350  | 36  | 8.40 | 16.80 | 50  | 20  | 67  | M12×P1.75 | 14   | 19     | 22 | (R45) | B              |
|          | NM | ナイロン・白 | 400  | 41  | 4.20 | 8.40  |     |     |     |           |      | 19     |    |       |                |
|          | TP | エラストマー | 350  | 36  | 4.73 | 8.40  |     |     |     |           |      | 19     |    |       |                |

| 品番        |    | 車輪種類   | 許容荷重 |     | 始動力   |       | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径      | ステム長 | 取付ナット部 | 偏心 | 旋回半径  | スパナ<br>(オプション) |
|-----------|----|--------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|------|--------|----|-------|----------------|
| 型式-車輪径    | 車輪 |        | N    | kgf | daN   | daN   |     |     |     |           |      |        |    |       |                |
| SU-SEL-65 | RL | ゴム     | 350  | 36  | 7.35  | 15.75 | 65  | 20  | 85  | M12×P1.75 | 14   | 19     | 25 | (R60) | B              |
|           | TP | エラストマー | 400  | 41  | 4.80  | 14.40 |     |     |     |           |      | 21     |    |       |                |
|           | NL | ナイロン・白 | 400  | 41  | 4.20  | 8.40  |     |     |     |           |      | 20     |    |       |                |
| SU-SEL-75 | RL | ゴム     | 400  | 41  | 8.40  | 18.00 | 75  | 20  | 97  | M12×P1.75 | 14   | 21     | 30 | (R72) | B              |
|           | TP | エラストマー | 400  | 41  | 10.80 | 25.50 |     |     |     |           |      | 21     |    |       |                |
|           | NL | ナイロン・白 | 500  | 51  | 5.25  | 10.50 |     |     |     |           |      | 21     |    |       |                |

| 品番        |    | 車輪種類   | 許容荷重 |     | 始動力   |       | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | ステム径      | ステム長 | 取付ナット部 | 偏心 | 旋回半径  | スパナ<br>(オプション) |
|-----------|----|--------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|------|--------|----|-------|----------------|
| 型式-車輪径    | 車輪 |        | N    | kgf | daN   | daN   |     |     |     |           |      |        |    |       |                |
| SU-SM-75  | EM | ゴム     | 600  | 61  | 12.60 | 27.00 | 75  | 25  | 99  | M12×P1.75 | 25   | 19     | 30 | (R72) | B              |
|           | TP | エラストマー | 400  | 41  | 9.90  | 28.80 |     |     |     |           |      | 27     |    |       |                |
|           | NM | ナイロン・白 | 650  | 66  | 6.83  | 13.65 |     |     |     |           |      | 25     |    |       |                |
| SU-SM-100 | RL | ゴム     | 650  | 66  | 13.65 | 29.25 | 100 | 25  | 123 | M12×P1.75 | 25   | 21     | 33 | (R86) | B              |
|           | TP | エラストマー | 600  | 61  | 10.80 | 25.20 |     |     |     |           |      | 27     |    |       |                |
|           | NM | ナイロン・白 | 650  | 66  | 6.83  | 13.65 |     |     |     |           |      | 25     |    |       |                |
|           | UM | ウレタン   | 650  | 66  | 9.45  | 16.80 |     |     |     |           |      | 25     |    |       |                |

・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。

■専用スパナ



RM



NM



TP



UM