


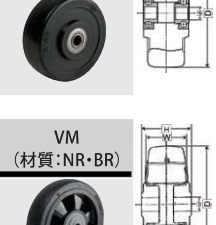
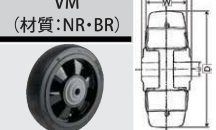


》 ゴム車輪

RM (材質:NR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	RM-25	ゴム	ゴム	100	10.2	25	12	14	4.0	—	SU-SR・TE・KD・SR・GR・AN	
	RM-32	ゴム	ゴム	170	17.3	32	16	18	4.5	—		
	RM-40	ゴム	ゴム	300	30.6	40	18	20	6.0	—		
	RM-50	ゴム	ゴム	350	35.7	50	20	24	6.0	—		
RL (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	RL-65	ゴム	ゴム	350	35.7	65	20	23	6.0	—	SU-TEL・SU-KEL・SU-SEL・TEL・KEL・SEL・GEL・SEM・SU-SM・TM・KM・SM・GM・10シリーズ	
	RL-75	ゴム	ゴム	400	40.8	75	20	23	6.0	—		
	RL-100	ゴム	ゴム	650	66.3	100	25	31	8.0	ナイロン		
	RL-125	ゴム	ゴム	700	71.4	125	25	31	8.0	ポリアセタール		
EM (材質:NR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	EM-50	ゴム	ゴム	500	51.0	50	21	23	6.0	ナイロン	STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ	
	EM-65	ゴム	ゴム	500	51.0	65	25	31	8.0	ポリアセタール		
	EM-75	ゴム	ゴム	600	61.2	75	25	31	8.0	ポリアセタール		
EMB (材質:NR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	EMB-70	ゴム	ゴム	500	51.0	70	25	31.5	8.0	コマーシャルベアリング	STC・SKC	
	EMB-75	ゴム	ゴム	600	61.2	75	25	31.5	8.0	コマーシャルベアリング		
VM (材質:NR・BR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	VM-125	ゴム	ナイロン	1000	102.0	125	31	42	9.5	ポリアセタール	SU-SM・TM・KM・SM・GM	

車輪形状はサイズによって多少異なります。