
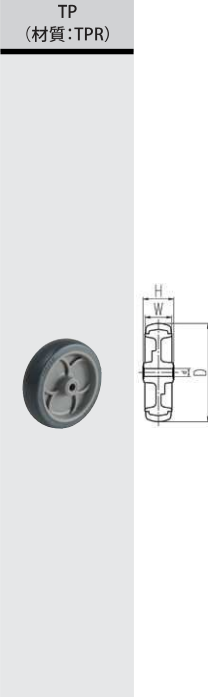
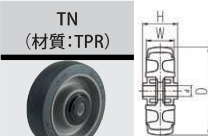


エラストマー車輪

NTC (材質:PP・TPR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	NTC-75	TPR	ポリプロピレン	400	40.8	75	20	25	6.0	防塵カバー付 ラジアルベアリング	SEL	

TP (材質:TPR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	TP-25	エラストマー	ポリプロピレン	80	8.2	25	13	15	4.5	—	10シリーズ・TEL・KEL・TM・KM・SEL・SEM・SM・GM・STC・SKC・SU-STC・SU-SKC・SU-SR・TE・KD・SR・SEL・GR	25、32、38mm がキャスター で使用されて いる場合の表 記はEMとな ります
	TP-32	エラストマー	ポリプロピレン	120	12.2	32	14	15	4.5	—		
	TP-38	エラストマー	ポリプロピレン	200	20.4	38	18	20	6.0	—		
	TP-40	エラストマー	ポリプロピレン	300	30.6	40	18	20	6.0	—		
	TP-50	エラストマー	ポリプロピレン	500	51.0	50	20	23	6.0	—		
	TP-65(M)	エラストマー	ポリプロピレン	500	51.0	65	27	31	8.0	—		
	TP-65(EL)	エラストマー	ポリプロピレン	400	40.8	65	21	24	6.0	—		
	TP-75(M)	エラストマー	ポリプロピレン	500	51.0	75	27	31	8.0	—		
	TP-75(EL)	エラストマー	ポリプロピレン	400	40.8	75	20	23	6.0	—		
	TP-100	エラストマー	ポリプロピレン	600	61.2	100	27	31	8.0	—		
	TP-125	エラストマー	ポリプロピレン	600	61.2	125	27	31	8.0	—		

TR/SU-TR (材質:TPR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	TR-100	エラストマー	ポリプロピレン	1000	102.0	100	32	42	12.0	ラジアルベアリング	20シリーズ・STS	
	SU-TR-100	エラストマー	ポリプロピレン	1000	102.0	100	32	42	12.0	ステンレス ラジアルベアリング		

TN (材質:TPR)	品番	車輪	ホイル	許容荷重		車輪径	車輪幅	ボス幅	車軸径	軸受	使用品番	備考
				N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	dmm			
	TN-100	エラストマー	ポリプロピレン	1000	102.0	100	32	40	12.0	ナイロン	20シリーズ・SU-STC・SU-SKC	

車輪形状はサイズによって多少異なります。