


LRG プラスティックグリップレバー

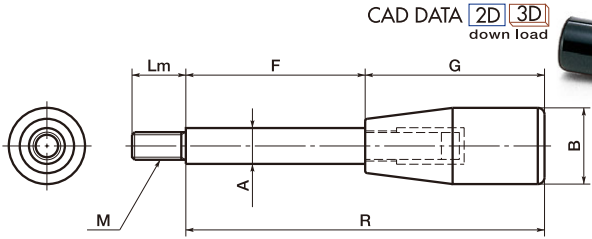

- レバーはスティール製とステンレス製を標準化。
- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
- 材質・仕上げ
 レバー：SS400、つや消クロムメッキ ———— LRG
 SUS303 ———— LRGS
 グリップ(セルフロックプラスチックグリップ[GRR])：
 フェノール樹脂(黒)

unit:mm

LRG (スティール製)		LRGS (ステンレス製)		共通寸法							
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	R	M	Lm	A	B	G	F	Mass 質量 (g)
LRG- 6× 63	720	LRGS- 6× 63	710	63	M 6	12	8	17	40	23	25
LRG- 6× 80	760	LRGS- 6× 80	750	80	M 6	12	8	17	40	40	32
LRG- 6×100	800	LRGS- 6×100	800	100	M 6	12	8	17	40	60	40
LRG- 8× 80	920	LRGS- 8× 80	920	80	M 8	20	10	21	50	30	53
LRG- 8×100	960	LRGS- 8×100	960	100	M 8	20	10	21	50	50	65
LRG- 8×125	1,000	LRGS- 8×125	1,040	125	M 8	20	10	21	50	75	81
LRG-10×100	1,130	LRGS-10×100	1,140	100	M10	25	12	25	65	35	97
LRG-10×125	1,190	LRGS-10×125	1,260	125	M10	25	12	25	65	60	119
LRG-10×160	1,250	LRGS-10×160	1,390	160	M10	25	12	25	65	95	149
LRG-12×125	1,460	LRGS-12×125	1,640	125	M12	30	14	28	85	40	163
LRG-12×160	1,570	LRGS-12×160	1,830	160	M12	30	14	28	85	75	205
LRG-12×200	1,660	LRGS-12×200	2,030	200	M12	30	14	28	85	115	253

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

LRG-6×63

プラスチック
グリップレバー

M

R



ゆるみ止めサービス
 1ねじのゆるみ止め
 1本から処理します。
 詳しくはP.56~P.57をご参照ください。