


LCGS コニカルグリップレバー

GN310



CAD DATA 2D 3D
down load

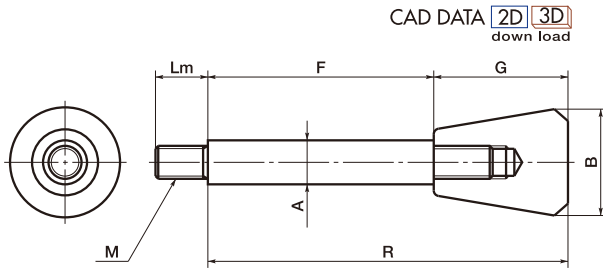

- レバーはステンレス製。グリップはフェノール樹脂製。耐久性・耐蝕性にすぐれています。
- 材質・仕上げ
レバー：SUS303
グリップ(コニカルグリップ[GPC])：フェノール樹脂(黒)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格(円)	R	M	Lm	A	B	G	F	Mass 質量(g)
LCGS- 6× 63	830	63	M 6	12	8	20	30	33	23
LCGS- 6× 80	850	80	M 6	12	8	20	30	50	30
LCGS- 6×100	870	100	M 6	12	8	20	30	70	38
LCGS- 8× 80	990	80	M 8	20	10	25	38	42	49
LCGS- 8×100	1,050	100	M 8	20	10	25	38	62	61
LCGS- 8×125	1,170	125	M 8	20	10	25	38	87	76
LCGS-10×100	1,320	100	M10	25	12	30	46	54	88
LCGS-10×125	1,400	125	M10	25	12	30	46	79	110
LCGS-10×160	1,540	160	M10	25	12	30	46	114	140
LCGS-12×125	1,760	125	M12	30	14	35	53	72	155
LCGS-12×160	1,920	160	M12	30	14	35	53	107	197
LCGS-12×200	2,080	200	M12	30	14	35	53	147	244

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

LCGS-6×63

コニカルグリップレバー M R



ゆるみ止めサービス

1ねじのゆるみ止め
※から処理します。

詳しくはP.56～P.57をご参照ください。