




# KA/KB プラ五角ノブ

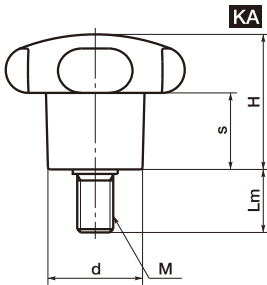

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
down load

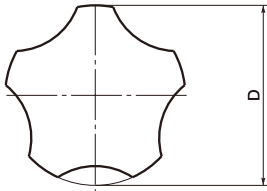

KB

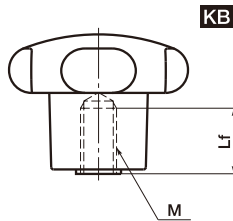

KB



KA



- 材質・仕上げ  
ノブ:フェノール樹脂(黒)  
ねじ:S45C、三価クロメート処理 ———— KA  
黄銅 ———— KB
- KA をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービス(P.60~P.61)をご参照ください。

unit:mm

KA (おねじ)				KB (めねじ)				共通寸法				
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KA-40	540	14	34	KB-40	500	16	31	40	M 8	30	17	21
KA-50	630	14	45	KB-50	600	16	42	50	M 8	36	21	21
KA-60	770	18	80	KB-60	730	20	71	60	M10	44	26	24
KA-60B	960	25	100	KB-60B	940	25	75	60	M12	44	26	24

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

**KA-40**

プラ五角ノブ D  
(おねじ)



## ねじカットサービス

お好みの長さに  
ねじをカットします!

詳しくはP.60~P.61をご参照ください。



## ゆるみ止めサービス

1ねじのゆるみ止め  
1本から処理します。

詳しくはP.56~P.57をご参照ください。