


# UIC アルミキャビネット取手

GN728・GN728.5

UIC-BK

UIC-BL

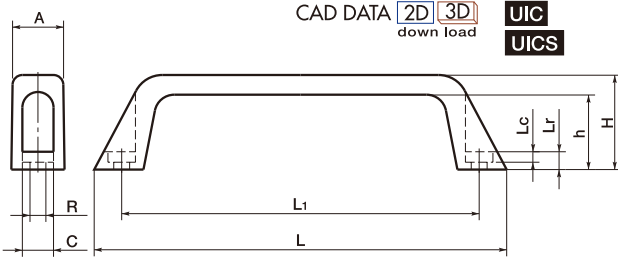

CAD DATA 2D 3D  
 download **UIC**  
**UICS**

● 六角穴付きボルトを使用して取り付けてください。

- UIC-22×120 UICS-22×120 — M6
- UIC-27×180 — M8

● 材質・仕上げ  
 アルミニウム合金

- バレル研磨 — UIC-BL
- 静電塗装(つや消し黒) — UIC-BK

UIC-BL (バレル研磨)・UIC-BK (静電塗装)

unit:mm

UIC-BL (バレル研磨)		UIC-BK (静電塗装)		共通寸法										
Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L <sub>1</sub>	L	R	C	L <sub>r</sub>	L <sub>c</sub>	H	h	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UIC-22×120-BL	1,540	UIC-22×120-BK	1,670	22.5	120	147	6.4	11	13	6.5	43	35	1000	82
UIC-27×180-BL	1,990	UIC-27×180-BK	2,140	27	180	214	8.4	14	16	8.6	48	38	1000	172

\* 人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

ご注文にあたって 🕒 14:00当日出荷 🚚 直送可能

品番

UIC-27×180-BK

キャビネット取手 A L<sub>1</sub> 静電塗装

- UIC と同形状でステンレス製のステンレスキャビネット取手  
 UIFS UICS があります。



UIFS UICS ステンレスキャビネット (P.236)

レーザー刻印  
 サービス

社名・ロゴ・QRコード  
 機能表記など

NBK製品に  
 1個から  
 刻印します。

詳しくはP.52～P.53を  
 ご参照ください。

