



# UARH アルミアーチ取手

GN665

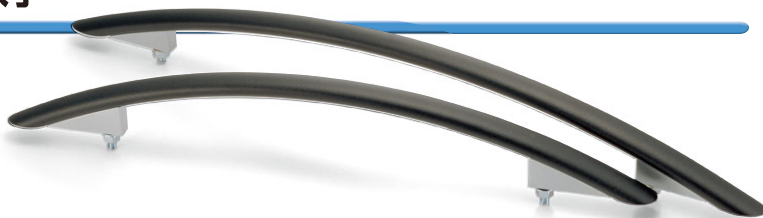

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
down load

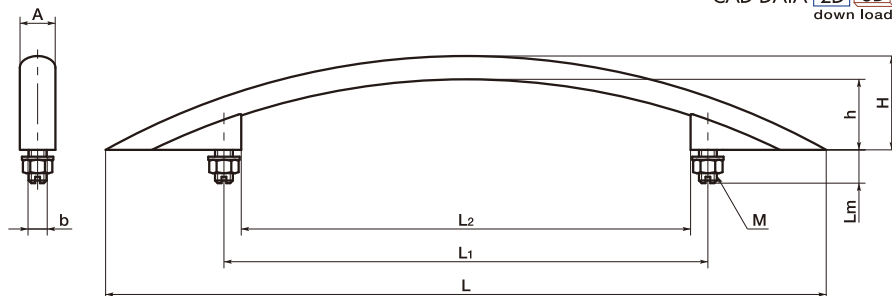

- 美しいアーチ形状の取手。握りやすいかたちです。
- 全製品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
- 材質・仕上げ

取手：アルミニウム合金・静電塗装（つや消し黒）  
 エンドピース：亜鉛ダイカスト・静電塗装（シルバー）  
 ねじ：SS400、三価クロメート処理  
 ナット・座金：S45C、三価クロメート処理

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

## UARH-26×350-BK

アルミアーチ取手

A

L1

静電塗装・  
つや消し黒

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L1	L	L2	M	Lm	b	H	h	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UARH-26×350-BK	11,600	26	350	526	328	M 8	17	14	69	52	1000	621
UARH-26×450-BK	15,500	26	450	632	428	M 8	20	14	69	52	1000	699

unit:mm

\*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

- ねじ穴のピッチが160mm・192mmのアルミアーチ取手 [UARF](#) [UARC](#) があります。詳しくはNBKホームページをご覧ください。



[UARF](#) [UARC](#) アルミアーチ取手