

 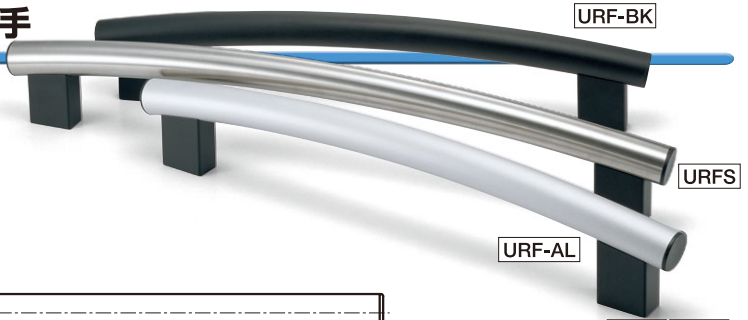


# URF チューブラーアーチ取手

GN666.4

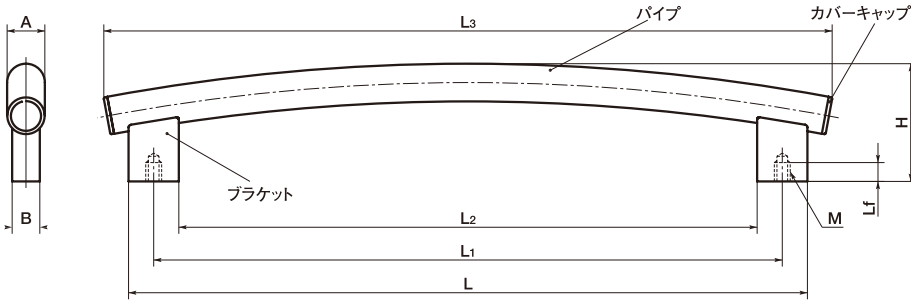

CAD DATA [2D](#) [3D](#)  
 down load



- 中空パイプを使用。軽量です。
- パイプはアルミニウム製とステンレス製の2種類が選択できます。
- パイプに静電塗装(黒)をした **URF-BK** があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ  
 パイプ: アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー)

\_\_\_\_\_ **URF-AL**  
 SUS304、研磨仕上げ \_\_\_\_\_ **URFS**

カバーキャップ: ポリアセタール(つや消し黒)  
 プラケット: アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

**URF-30 × 500-AL**

チューブラーアーチ取手 A      L1      アルマイト処理

## URF (アルミニウムパイプ)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L1	M	Lf	L	L2	L3	H	B	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
URF-30×400-AL	20,500	30	400	M8	15	440	360	480	90	22	1000	340
URF-30×500-AL	21,300	30	500	M8	15	540	460	580	94	22	1000	450
URF-30×600-AL	22,800	30	600	M8	15	640	560	680	98	22	1000	550

## URSF (ステンレスパイプ)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L1	M	Lf	L	L2	L3	H	B	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
URFS-30×400	23,900	30	400	M8	15	440	360	480	90	22	1000	650
URFS-30×500	25,300	30	500	M8	15	540	460	580	94	22	1000	760
URFS-30×600	25,400	30	600	M8	15	640	560	680	98	22	1000	860

\* 人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。