


UAFS ステンレス取手

GN565.5

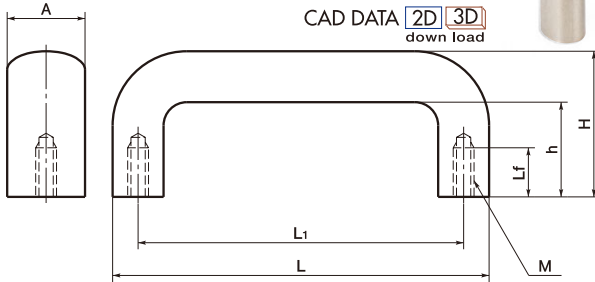

- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- 材質・仕上げ
SUS304、ショットブラスト

- ステンレス取手[UAFS]と同形状でアルミニウム製のアルミ取手[UAF]があります。



[UAF] アルミ取手 (P.216~P.217)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	A	L ₁	L	M	L _f	H	h	Load 許容荷重* (N)	Mass 質量 (g)
UAFS-20×112	5,120	20	112	125	M6	10	49	36	1000	270
UAFS-20×128	5,420	20	128	141	M6	10	51	38	1000	305

unit:mm

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはP.200をご参照ください。

ご注文にあたって

🕒 14:00当日出荷

🚚 直送可能

品番

UAFS-20×112

ステンレス取手

A

L₁

抗菌サービス

抗菌・防カビ・防藻
食品機械・医療器械に
最適です。

詳しくはP.54~P.55をご参照ください。

