


PPSS プレスボールプランジャ

GN614.3

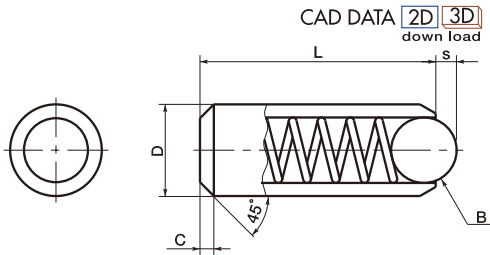

- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** (P.496) をご使用ください。
- 材質・仕上げ
 本体：SUS303
 ボール：SUS440C (硬度54~60HRC)
 スプリング：SUS631J1

unit:mm

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D±0.04	L	s	B	C	Load 荷重 (N) min./max.	for use with Ball Button 適用ボールボタン	Mass 質量 (g)
PPSS-3	580	3	7	0.65	2	0.15	4.5/ 7.5	BB-4	0.3
PPSS-3.5	570	3.5	9	0.8	2.5	0.15	6 /14.5	BB-5	0.5
PPSS-4	580	4	11	0.9	3	0.25	8 /14	BB-5	0.7
PPSS-4.5	610	4.5	12	0.95	3.2	0.25	9.5/16.5	BB-6	0.9
PPSS-5	640	5	13	1	3.5	0.25	11 /18	BB-6	1.3
PPSS-5.5	640	5.5	14	1.2	4	0.3	15.5/25	BB-8	1.6
PPSS-6	660	6	15	1.5	4.5	0.3	18 /31	BB-8	1.9

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能



品番
PPSS-4

プレスボールプランジャ D

- 受け側にはインデントブロック **PIB** もあります。詳しくはNBKホームページをご覧ください。



PIB インデントブロック