
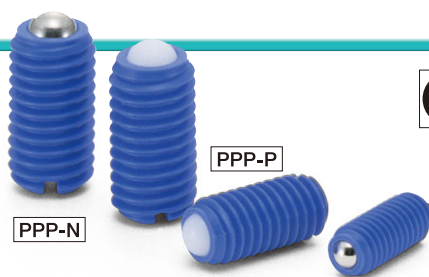


PPP プラスチックボールプランジャ

GN615.2

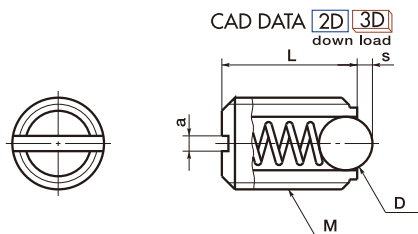

- 本体はプラスチック製。電気絶縁性があります。
- ステンレスボール [PPP-N]、プラスチックボール [PPP-P] の2種類があります。
- 使用可能温度：-30℃～+50℃
- 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン [BB] (P.496) をご使用ください。
- 材質・仕上げ
 本体：デルリン* (ポリアセタール・青)
 ボール：SUS440 ————— [PPP-N]
 デルリン* (ポリアセタール・白) — [PPP-P]
 スプリング：SUS631J1
 *デルリンはデュボン社の登録商標です。

unit:mm

PPP-N (ステンレスボール)		PPP-P (プラスチックボール)		共通寸法							
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	M	L	s	D	a	Load 荷重 (N) min./max.	for use with Ball Button 適用ボールボタン	Mass 質量 (g)
PPP- 6-N	310	PPP- 6-P	340	M 6	14	1	3.5	1	12/17	BB- 6	0.4
PPP- 8-N	390	PPP- 8-P	440	M 8	16	1.5	5	1.2	20/35	BB- 8	1.1
PPP-10-N	440	PPP-10-P	490	M10	19	2	6	1.5	25/45	BB-10	3

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番
PPP-6-P
 プラスチック M プラスチック
 ボールプランジャ ボール

- 使用例
 リミットスイッチとして。

