
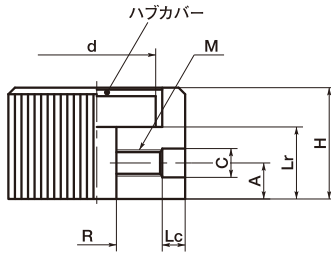


ECX アルミコントロールノブ

GN726

CAD DATA [2D](#) [3D](#)
download

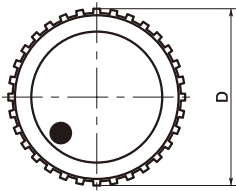

- リーマ穴加工済み(許容差H8)。全製品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ライトグレーのハブカバー。シンボルマークつき。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- シンボルマークなしのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ
ノブ: アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)
ハブカバー: ポリアセタール
(ライトグレー、シンボルマークつき)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	D	RH ⁸	d	H	A	M	Lr	C	Lc	Mass 質量 (g)
ECX-22×R 5	1,460	22	5	14	15	5	1-M4	9	4.4	2	12
ECX-27×R 6	1,490	27	6	18	17	5.5	1-M4	11	4.4	3.5	22
ECX-34×R 6	1,770	34	6	23	20	7	1-M5	14	5.5	5	40
ECX-34×R 8	1,770	34	8	23	20	7	1-M5	14	5.5	4	40
ECX-42×R 8	2,320	42	8	30	23	8.5	1-M5	17	5.5	8	71
ECX-42×R10	2,320	42	10	30	23	8.5	1-M5	17	5.5	7	71

*六角穴付き止めねじが付属しています。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

ECX-27×R6

アルミコントロールノブ D R

- ノブの回転角度の制限や位置ぎめが可能なアルミコントロールノブ[ECK]があります。詳しくはNBKホームページをご覧ください。



[ECK] アルミコントロールノブ

- アルミコントロールノブの姉妹品として外径φ52・φ62のアルミコントロールハンドルシリーズがあります。



[HCS] アルミコントロールハンドル (P.334)



[HCB] アルミコントロールハンドル (P.335)