

# ECY アルミコントロールノブ

GN726.1



ECY-B

ECY-S

ECY-A



CAD DATA   
down load

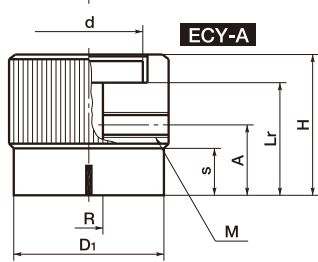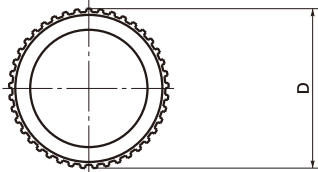


ECY-A




- リーマ加工済み(許容差H8)。全製品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ  
ノブ: アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)  
ハブカバー: ポリアセタール(ライトグレー)

ECY-B

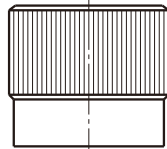

ECY-S

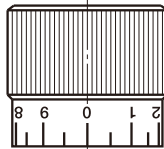

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

ECY-34×R8-S

アルミコントロールノブ D R スケールつき

## ECY-A (指針つき)

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	R <sup>H8</sup>	D <sub>1</sub>	d	H	s	A	M	Lr	Mass 質量 (g)
ECY-22×R 5-A	1,570	22	5	20	14	22	8	12.5	1-M4	16	17
ECY-27×R 6-A	1,830	27	6	25	18	26	9	14	1-M4	20	33
ECY-34×R 6-A	2,270	34	6	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-34×R 8-A	2,270	34	8	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-42×R 8-A	2,790	42	8	40	30	34	11	16	1-M5	28	105
ECY-42×R10-A	2,790	42	10	40	30	34	11	16	1-M5	28	105

## ECY-B (無地)

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	R <sup>H8</sup>	D <sub>1</sub>	d	H	s	A	M	Lr	Mass 質量 (g)
ECY-22×R 5-B	1,320	22	5	20	14	22	8	12.5	1-M4	16	17
ECY-27×R 6-B	1,510	27	6	25	18	26	9	14	1-M4	20	33
ECY-34×R 6-B	1,980	34	6	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-34×R 8-B	1,980	34	8	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-42×R 8-B	2,550	42	8	40	30	34	11	16	1-M5	28	105
ECY-42×R10-B	2,550	42	10	40	30	34	11	16	1-M5	28	105

## ECY-S (スケールつき)

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	D	R <sup>H8</sup>	D <sub>1</sub>	d	H	s	A	M	Lr	Mass 質量 (g)
ECY-22×R 5-S	2,050	22	5	20	14	22	8	12.5	1-M4	16	17
ECY-27×R 6-S	2,200	27	6	25	18	26	9	14	1-M4	20	33
ECY-34×R 6-S	2,580	34	6	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-34×R 8-S	2,580	34	8	32	23	30	10	15	1-M5	24	58
ECY-42×R 8-S	3,070	42	8	40	30	34	11	16	1-M5	28	105
ECY-42×R10-S	3,070	42	10	40	30	34	11	16	1-M5	28	105

\* 六角穴付き止めねじが付属しています。