




SPA 樹脂ねじ(RENY*/六角ボルト)

CAD DATA 2D 3D
down load

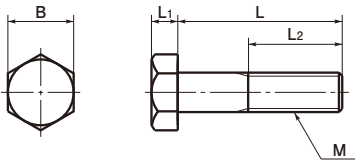

- 引張強さ・曲げ強さにすぐれたプラスチックねじ。
- 耐疲労性・クリープ特性・電気絶縁性・耐蝕性・断熱性にすぐれています。また、磁性を帯びず、軽量(スチールの約1/5)です。
- 電気絶縁性・非磁性特性を必要とするコンピュータなどの電子機器に。
冷凍庫・冷蔵庫など断熱・結露防止の用途に。
海洋機器・メッキ設備などの耐蝕・耐薬品用途に。
自動車・航空機・宇宙機器など軽量化を必要とする用途に。
- 耐熱温度:105℃(UL規格94:HB)
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意についてはP.166~P.167をご参照ください。
- ご希望のねじ長さにかットいたします。詳しくはねじカットサービス(P.26~P.27)をご参照ください。
- 材質・仕上げ
RENY*(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイポリ)
*RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番 Lをご指定ください。

SPA-M5×30-H

樹脂ねじ(RENY*) M L 六角ボルト

袋単位でご注文ください。1本からのご注文も承ります。
詳しくはP.35をご参照ください。

Catalog Number 品番	M	L	B	L ₁	L ₂ *	引張 破断荷重** (N)	ねじり 破断トルク** (N·m)	Mass 質量 (g)
SPA-M 5-H	M 5	8・10・12・15・20・25・30・35	8	3.5	全ねじ	2450	1.77	0.38~ 0.91
SPA-M 6-H	M 6	10・12・15・20・25・30・35・40	10	4	全ねじ	3140	2.94	0.69~ 1.81
		50・55・60・65・70・75・80・90・100						1.95~ 4.6
SPA-M 8-H	M 8	10・12・15・20・25・30・35・40・ -- 50	13	5.5	27(L=50)	5100	7.85	1.02~ 3.49
		55・60・65・70・75・80・90・100・120・150						3.74~ 8.48
SPA-M10-H	M10	12・15・20・25・30・35・40・ -- 50	17	7	27(L=50)	6900	12.75	3.07~ 6.08
		60・ -- 70・75・80・ -- 100・ -- 150						6.47~14
SPA-M12-H	M12	20・25・30・ -- 40・45・50・ -- 60・ -- 70	19	8	全ねじ	8700	24.5	5.29~11
		80・ -- 100・120・150						12.2 ~20.2
SPA-M16-H	M16	50・55・60・ -- 70・ -- 80・ -- 100・ -- 150	24	13	50	18000	39	17 ~37.9

*Lが()内の寸法よりも短い場合は全ねじです。

**表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格/袋* (円)																			Q'ty per a Pack 1袋 入り数			
	L																						
	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100		120	150	
SPA-M 5-H	340	340	500	500	600	840	1,440	1,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
SPA-M 6-H	—	350	380	410	460	490	590	980	1,390	—	2,460	2,610	2,760	2,920	3,070	3,220	3,380	3,680	3,990	—	10		
SPA-M 8-H	—	580	620	620	660	770	890	1,150	1,200	—	1,850	2,920	2,990	3,070	3,190	3,420	3,530	3,830	4,100	4,410	5,560	10	
SPA-M10-H	—	—	760	760	760	760	800	810	870	—	1,270	—	1,580	—	1,660	1,790	1,850	—	2,110	—	2,840	5	
SPA-M12-H	—	—	—	—	1,270	1,270	1,350	—	1,390	1,430	—	1,440	—	1,610	—	1,730	—	2,080	—	2,330	2,590	3,360	5
SPA-M16-H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,080	2,230	2,230	—	2,520	—	2,710	—	4,320	5

*価格は1袋あたりの価格です。1本からのご注文も承ります。詳しくはP.35をご参照ください。