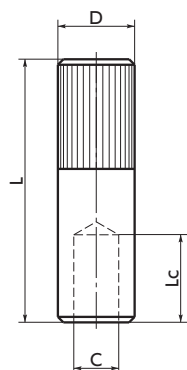


PQC-S クイックピンプランジャ用打ち込みピン
[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)


● 材質・仕上げ


環境適合

	PQC-S
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	価格(円)	L	D	C	Lc	適用プランジャ	質量(g)
PQC-8-S	2,150	50	8	3.2	6	PQC-3	19
PQC-12-S	2,370	60	12	6.2	13	PQC-5・PQC-6	50

● 使用例

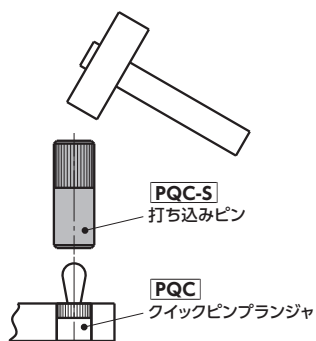

● 品番指定

[直送](#) [10 実働10日目出荷](#) [WEB NBKネットショップ](#)
PQC-8-S
商品
記号

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

[グリーン洗浄・グリーン梱包](#) → X-001

対応不可

[ゆるみ止め](#) → X-006

対応不可

[レーザ刻印](#) → X-009

対応不可