


RS18 標準ロープシーブ D/d=18

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込品 環境適合

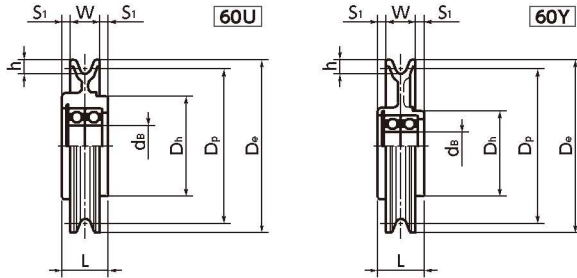

RS18-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								標準ベアリング		質量 (kg)	
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重** (kN)	呼び番号		軸孔径 db
RS18-6-112-1-B	10,800	6	3.35	9	60U	124	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.2
RS18-6.3-118-1-B	11,100	6.3	3.55	9.5	60U	130.7	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.2
RS18-8-150-1-B	14,700	8	4.5	12.5	60U	167	75	41	8	25	15.1	6206ZZ×2	30	2.8
RS18-9-170-1-B	17,900	9	5	14	60Y	189	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	3.0
RS18-10-180-1-B	21,500	10	5.6	15	60Y	200	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	3.7
RS18-11.2-212-1-B	25,000	11.2	6	17	60Y	234.8	106	53	8.75	35.5	29.7	6210ZZ×2	50	5.5
RS18-12.5-236-1-B	29,700	12.5	6.7	19	60Y	261.5	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	6.7
RS18-14-265-1-B	39,800	14	7.5	21.2	60Y	293.4	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	9.4
RS18-16-300-1-B	50,600	16	9	25	60Y	334	150	65	10	45	60.8	6214ZZ×2	70	13.2
RS18-18-335-1-B	71,300	18	10	28	60Y	373	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	20.7
RS18-20-375-1-B	90,500	20	11.2	30	60Y	415	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	27.1
RS18-22.4-425-1-B	110,500	22.4	12.5	35.5	60Y	473.6	200	95	16	63	118	6316ZZ×2*	80	36.5
RS18-25-450-1-B	131,100	25	14	37.5	60Y	500	212	99	14	71	148	6317ZZ×2*	85	44.4

*止め輪は付属していません。

**シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。→ p.15

RS18 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ								荷重 (kN)	下穴径	質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W			
RS18-6-112-1	6,250	6	3.35	9	60U	124	85	30	5.5	19	8.3	40	1.5
RS18-6.3-118-1	6,540	6.3	3.55	9.5	60U	130.7	85	30	5	20	9.2	40	1.5
RS18-8-150-1	9,700	8	4.5	12.5	60U	167	75	41	8	25	15.1	40	2.4
RS18-9-170-1	11,200	9	5	14	60Y	189	85	45	8.5	28	19.2	40	3.3
RS18-10-180-1	13,100	10	5.6	15	60Y	200	95	47	7.75	31.5	23.6	50	4.0
RS18-11.2-212-1	15,000	11.2	6	17	60Y	234.8	106	53	8.75	35.5	29.7	60	5.9
RS18-12.5-236-1	17,300	12.5	6.7	19	60Y	261.5	118	55	9.75	35.5	37.0	60	7.5
RS18-14-265-1	24,700	14	7.5	21.2	60Y	293.4	132	61	10.5	40	46.4	70	10.2
RS18-16-300-1	30,400	16	9	25	60Y	334	150	65	10	45	60.8	80	14.5
RS18-18-335-1	41,100	18	10	28	60Y	373	170	83	16.5	50	76.8	90	21.9
RS18-20-375-1	55,200	20	11.2	30	60Y	415	180	87	15.5	56	94.8	100	28.2
RS18-22.4-425-1	67,300	22.4	12.5	35.5	60Y	473.6	200	95	16	63	118	130	35.7
RS18-25-450-1	82,900	25	14	37.5	60Y	500	212	99	14	71	148	140	43

- 単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルプシュなどの適用穴加工も行います。



- ご注文にあたって  直送  14時当日出荷*  ネットショップ

RS18 - 18 - 335 - 1

D/d 適用 ピッチ 溝本数
ロープ径d 円直径Dp

対応サービス  ベアリング加工 → p.5

対応可否 対応可・価格はお見積もりいたします。

*下穴品は在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

*標準ベアリング組込品は追加工品です。実働3日以内に出荷いたします。