


F7 フレキシブルドローラッチ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

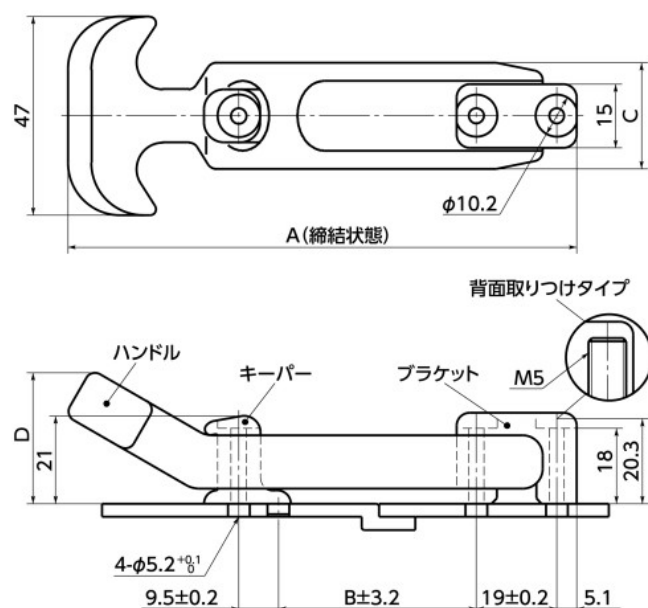

● 取り付け

背面取り付けタイプ:

裏側からねじ(M5)で取り付けてください。

ねじ長さ(max.)=パネル厚さ+12.7(mm)

前面取り付けタイプ:

表側からねじ(M5)またはリベット(φ5)で取り付けてください。



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

F7-52

1

品番	価格(円)	A	B	C	D	質量(g)
F7-52	1,340	112	41	25.4	31	36
F7-72	1,860	221	117	32	29	54
F7-53	1,340	112	41	25.4	31	35
F7-73	1,860	221	117	32	29	53




- 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
- 耐蝕性にすぐれ紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
- 電気絶縁性があります。
- ラッチをはずした状態でもハンドルはばたつきません。
- 金具が隠れる背面取り付けタイプ、取り付けが簡単な前面取り付けタイプの2種類があります。
- **F7-2**——背面取り付けタイプ
- **F7-3**——前面取り付けタイプ
- 使用可能温度: -30℃~65℃
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	F7
ハンドル	プラスチックラバー(黒)
ブラケット・キーパー	ガラス繊維強化ナイロン6(黒)

● 締結力

締結力はB寸法の誤差によって変化します。

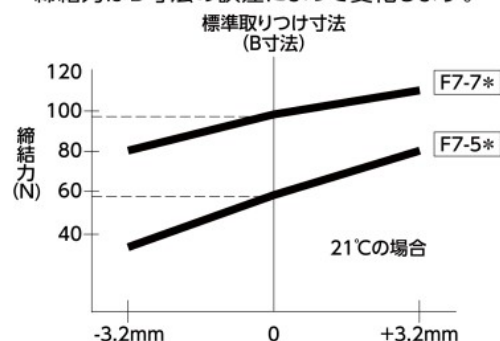

単位: mm