

耐火二層管用立バンド


- 耐火二層管（硬質塩化ビニル管に耐火被覆した複合管）用立バンドです。
- 耐火被覆した複合管の為、パイプメーカーにより配管径が異なりますので支持金具対応表を参考に製品を選定してください。

■耐火二層管用支持金具対応表

サイズ	パイプ	配管径	支持金具	サイズ	パイプ	配管径	支持金具	サイズ	パイプ	配管径	支持金具
25A	フネンパイプ	45	FTP25	50A	フネンパイプ	73	FTP50	100A	フネンパイプ	129	FTP100
	ケイブラパイプ		(FTP25-45)		ケイブラパイプ		TP50		ケイブラパイプ		
	耐火パイプ		FTP25		耐火パイプ		耐火パイプ				
30A	フネンパイプ	51	FTP30	65A	フネンパイプ	89	FTP65	125A	フネンパイプ	156	FTP125
	ケイブラパイプ		ケイブラパイプ		ケイブラパイプ						
	耐火パイプ		耐火パイプ		耐火パイプ						
40A	フネンパイプ	61	FTP40	75A	フネンパイプ	102	FTP75	150A	フネンパイプ	183	FTP150
	ケイブラパイプ		(FTP40-62)		ケイブラパイプ				ケイブラパイプ		
	耐火パイプ		TP40		耐火パイプ				耐火パイプ		

注意

- フネンパイプ、ケイブラパイプの25A・40Aは、製品によりサイズが2種類になる場合があります。
- 状況によって、表内の支持金具で対応できない場合もあります。

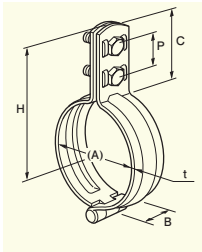


N-010232 FTP立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
026	25A-45	45.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	71	150(10 × 15)
025	25A	47.0	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	71	150(10 × 15)
030	30A	53.0	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	74	150(10 × 15)
040	40A	61.0	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	78	180(10 × 18)
041	40A-62	62.0	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	78	150(10 × 15)
050	50A	73.7	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	84	150(10 × 15)
065	65A	89.7	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	92	120(10 × 12)
075	75A	102.9	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	99	100(10 × 10)
100	100A	129.0	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	114	100(10 × 10)
125	125A	156.0	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	141	50
150	150A	183.0	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	164	40

単位 (m/m)

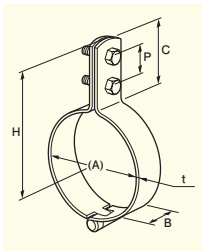


N-010289 ステンFTP立バンドBN付

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
025	25A	47.0	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	69	150
030	30A	53.0	2.0 × 25	43	20	M 6 × 20	72	125
040	40A	61.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	76	200
050	50A	73.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	82	150
065	65A	89.7	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	90	120
075	75A	102.9	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	96	100
100	100A	129.0	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	109	100
125	125A	156.0	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	134	50
150	150A	183.0	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	150	40

単位 (m/m)

■ SUS304

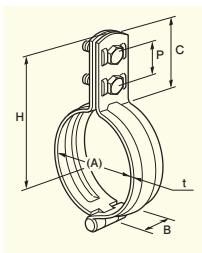


N-010222 TP立バンドBN付



コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
040	40A	63	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	79	200
050	50A	76	2.0 × 25	44	20	M 6 × 20	86	150
065	65A	92	2.0 × 25	44	20	M 6 × 25	94	120
080	75A	105	2.0 × 25	44	20	M 6 × 25	100	100
100	100A	129	2.0 × 25	44	20	M 6 × 25	115	100
125	125A	159	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	139	50
150	150A	186	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	153	40

単位 (m/m)

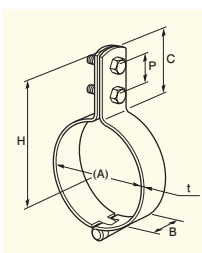

N-010262 ステンTP立バンドBN付

コード No.	管径称	適合配管径 (A)	t × B	C	P	締付ボルトナット	H	入数 (1袋 × 数)
040	40A	63	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	79	200
050	50A	76	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	85	150
065	65A	92	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	93	120
080	75A	105	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	100	100
100	100A	129	2.0 × 25	45	20	M 6 × 20	113	100
125	125A	159	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	143	50
150	150A	186	3.0 × 32	55	25	M10 × 30	156	40

単位 (m/m)

■ SUS304