

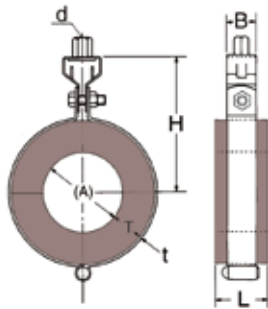


10

ウレタン

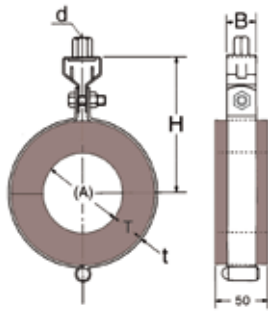

## N-040201 ウレタンAG

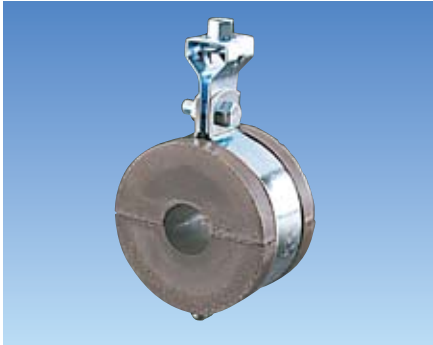

管径称	(A)	t×B	d×B	T20		T25		T30		T40		T50	
				H	入数	H	入数	H	入数	H	入数	H	入数
15A	21.7	2.3×25	W3/8×25	85	120	90	100	95	80				
20A	27.2	2.3×25	W3/8×25	90	100	95	90	100	75	110	45		
25A	34.0	2.3×25	W3/8×25	93	100	98	75	103	65	113	45		
32A	42.7	2.3×25	W3/8×25	97	80	102	70	107	55	117	42		
40A	48.6	2.3×25	W3/8×25	101	70	106	58	111	50	121	40		
50A	60.5	2.3×25	W3/8×25	105	55	110	45	115	45	125	30		
65A	76.3	2.3×32	W3/8×32	117	45	122	30	127	30	137	25		
80A	89.1	2.3×32	W3/8×32	122	30	127	30	132	25	142	20	152	20
100A	114.3	2.3×32	W3/8×32			141	22	146	20	156	20	166	10
125A	139.8	4.0×32	W1/2×32			158		163		173		183	
150A	165.2	4.0×32	W1/2×32			171		176		186		196	
200A	216.3	4.0×38	W1/2×38					201		211		221	
250A	267.4	6.0×38	W5/8×50					256		266		276	
300A	318.5	6.0×50	W5/8×50							292		302	
350A	355.6	6.0×50	W5/8×50							310		320	

- 冷温水用吊配管用ウレタン一式です。
- 100A以下はバンドセット用の溝付形状になっています。
- サーモカットリング(蒸気用)もご用意できます。

単位 (m/m)


## N-040203 ウレタンAYG



管径称	(A)	t×B	バンド溝幅	d×B	T30		T40		T50	
					H	L	H	L	H	L
125A	139.8	4.0×32	38	W1/2×32	163	50	173	50		
150A	165.2	4.0×32	38	W1/2×32	176	50	186	50		
200A	216.3	4.0×38	38	W1/2×38	201	50	211	50		
250A	267.4	6.0×38	50	W5/8×50			266	63	276	63
300A	318.5	6.0×50	50	W5/8×50					302	63

- 125A以上のバンドセット用溝付きAGタイプです。
- サイズにより、バンドB寸法とウレタン溝幅が異なる場合があります。

単位 (m/m)

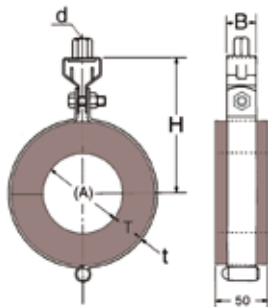

## N-040211 ステンウレタンAG



管径称	(A)	t×B	d×B	T20	T25	T30	T40	T50
				H	H	H	H	H
15A	21.7	2.0×25	W3/8×25	85	90	95		
20A	27.2	2.0×25	W3/8×25	90	95	100	110	
25A	34.0	2.0×25	W3/8×25	93	98	103	113	
32A	42.7	2.0×25	W3/8×25	97	102	107	117	
40A	48.6	2.0×25	W3/8×25	101	106	111	121	
50A	60.5	2.0×25	W3/8×25	105	110	115	125	
65A	76.3	2.0×32	W3/8×32	117	122	127	137	
80A	89.1	2.0×32	W3/8×32	122	127	132	142	152
100A	114.3	2.0×32	W3/8×32		141	146	156	166
125A	139.8	3.0×32	W1/2×32		158	163	173	183
150A	165.2	3.0×32	W1/2×32		171	176	186	196

- ステン吊バンド付きウレタンAGタイプです。
- バンド本体:SUS304

単位 (m/m)

納期をご確認下さい。 電気亜鉛めっき