


ヘビーブラケット



■ 技術データ


材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ABLH-8035-8

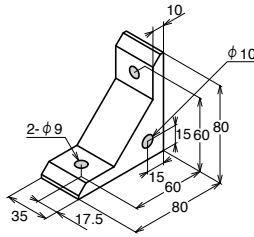

質量 187g

ABLH-8075-8

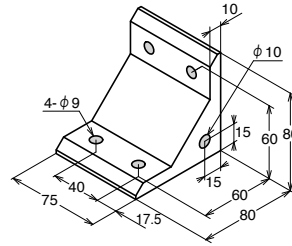

質量 402g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLH-8035-8	760 円/piece	880 円/set	1,010 円/set	1,065 円/set	1,155 円/set
ABLH-8075-8	1,250 円/piece	1,495 円/set	1,755 円/set	1,860 円/set	2,040 円/set

■ オプション内容

ABLH-8035-8


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABLH-8075-8

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (4ヶ)		

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

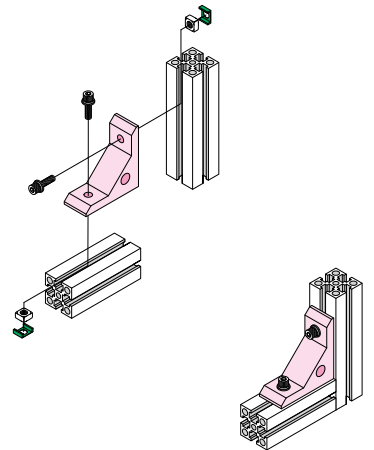


ヘビーブラケット



■ 技術データ


材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	12mm

ABCH-8035-8

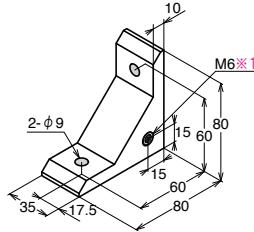


質量 192g

ABCH-8075-8

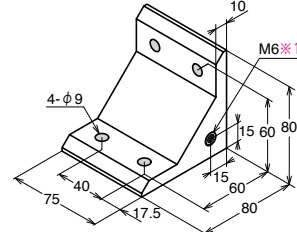

質量 407g

パネル取付例

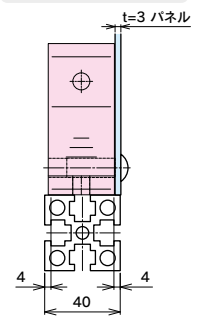

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABCH-8035-8	890 円/piece	1,010 円/set	1,140 円/set	1,195 円/set	1,285 円/set
ABCH-8075-8	1,460 円/piece	1,705 円/set	1,965 円/set	2,070 円/set	2,250 円/set

■ オプション内容

ABCH-8035-8


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)		

■ オプション内容

ABCH-8075-8

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (4ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P410-P411)

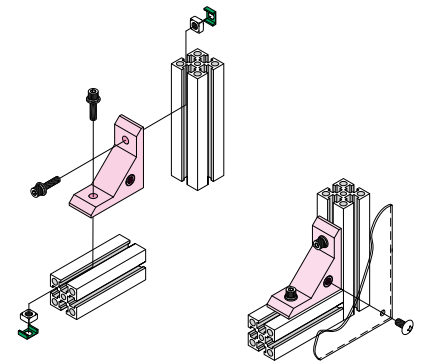

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P290)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP288~P301を参照ください。

