

マイクロカプラ[®] ステンレス製


耐食性の高い
ステンレス製の
マイクロカプラ

自動開閉バルブ内蔵

スリーブ外径9.5mm


ワンタッチ接続式

豊富な取り付け形状

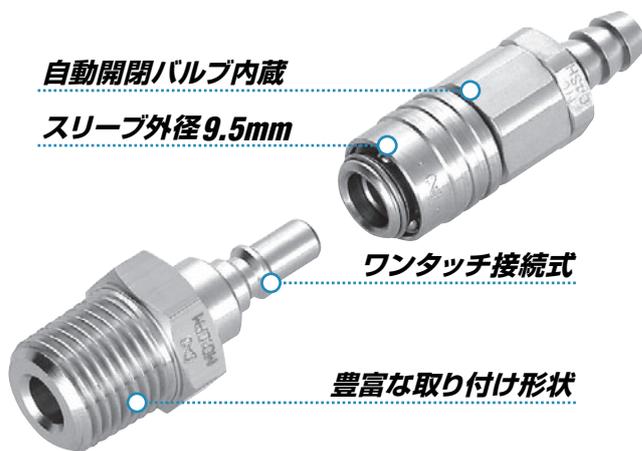

製品型式・寸法表(ステンレス製)

 プラグ PH型(チューブ取り付け用)



製品型式	相手側 チューブサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)					
			L	C	A	φH	φT	φB
MC-04PH	4mm(内径)	1.3	19	9.2	8	5.5	4.8	2.5

プラグ PM型(めねじり取り付け用)




製品型式	相手側取り 付けサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)					
			L	C	A	H	T	φB
MC-05PM	M5×0.8	2.2	17	9.2	4.5	六角8	M5×0.8	2.5

プラグ PM型(めねじり取り付け用)




製品型式	相手側取り 付けサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)					
			L	C	H	T	φB	
MC-10PM	Rc 1/8	8.1	26	9.2	六角11	R 1/8	2.5	

プラグ PHL型(L型チューブ取り付け用)

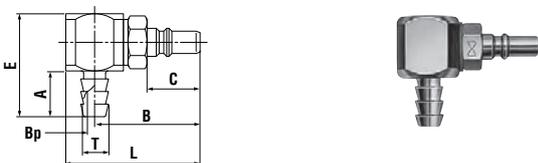


製品型式	相手側 チューブサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)						
			L	C	A	B	E	φT	φBp
MC-04PHL	4mm(内径)	9	(23.3)	9.2	8	(18.3)	18	4.8	2.5

 ソケット SH型(チューブ取り付け用)




製品型式	相手側 チューブサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)				
			L	φD	A	φT	φB
MC-04SH	4mm(内径)	6.7	(27.5)	9.5	8	4.8	2.5

ソケット SM型(めねじり取り付け用)

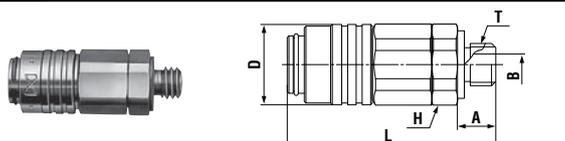


製品型式	相手側取り 付けサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)					
			L	φD	A	T	H	φB
MC-05SM	M5×0.8	6.8	(24.5)	9.5	4.5	M5×0.8	六角9	2.5

ソケット SM型(めねじり取り付け用)

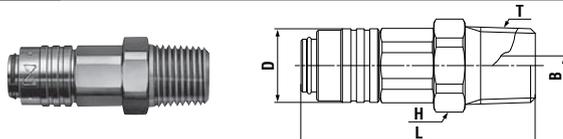


製品型式	相手側取り 付けサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)				
			L	φD	T	H	φB
MC-10SM	Rc 1/8	12.1	(30)	9.5	R 1/8	六角11	3

ソケット SHL型(L型チューブ取り付け用)

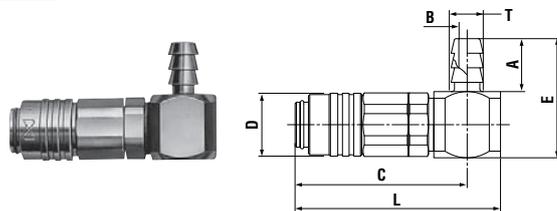

製品型式	相手側 チューブサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)						
			L	C	E	A	φD	φT	φB
MC-04SHL	4mm(内径)	13.6	(30.8)	(25.8)	18	8	9.5	4.8	2.5

ソケット SHB型(パネル取り付け用)

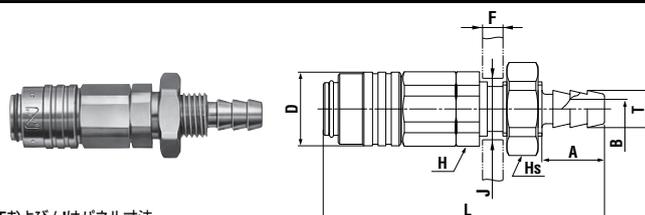

●FおよびφJはパネル寸法

製品型式	相手側 チューブサイズ	本体材質・質量(g) ステンレス	寸法(mm)									
			L	A	φD	φT	φB	Hs	φJ	H	F	
MC-04SHB	4mm(内径)	10.6	(36)	8	9.5	4.8	2.5	六角11	7.1 ^{+0.3}	六角9	1.2~3.5	

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。