



製品型式・寸法表

プラグ O2PH型 (ホース取り付け用)

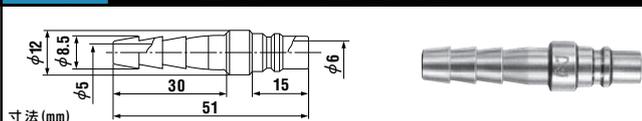


製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)
O2PH	1/4"	16

プラグ PN型 (ウレタンホース取り付け用)

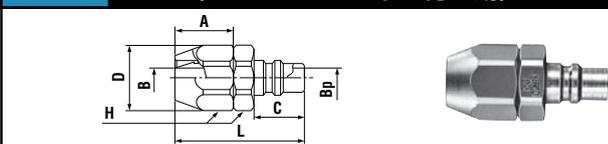


製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	C	φD	A	H	φBp	φB
O1PN	φ5×φ8	27.6	(38.5)	15	18.5	17	六角17	6	3.8
O2PN	φ6.5×φ10	27.6	(38.5)	15	18.5	17	六角17	6	5.3

プラグ PM型 (めねじ取り付け用)

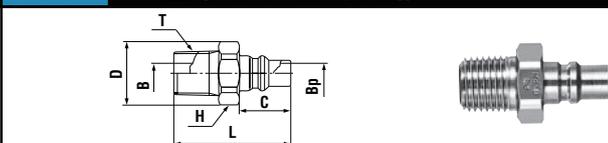


製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	C	φD	H	T	φBp	φB
O1PM	Rc 1/8	12	31	15	-	六角12	R 1/8	6	5
O2PM	Rc 1/4	22.7	34	15	18.5	六角17	R 1/4	6	6

プラグ O2PFF型 (おねじ取り付け用<平行ねじ>)

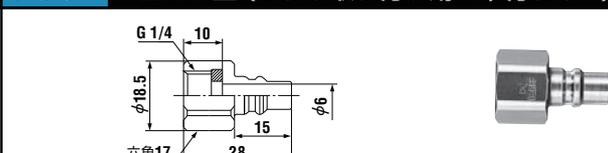


製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)
O2PFF	G 1/4	17.7

プラグ/ソケット O2S20P型 (ハイカプラ・スーパーカプラ接続用)

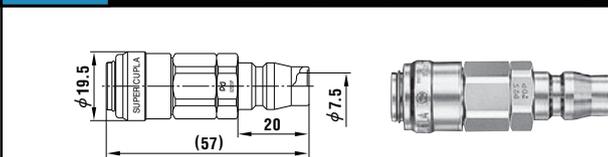


製品型式	相手側カプラ	質量 (g)
O2S20P	ハイカプラ(ソケット)	58

プラグ PC型 (チューブフィッター付き チューブ取り付け用)

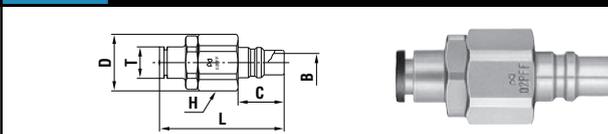


製品型式	相手側チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	φD	H	φT	φB
O2PC-6	6mm(外径)	28.5	(40.5)	15	18.5	六角17	10.3	6
O2PC-8	8mm(外径)	33	(47.5)	15	18.5	六角17	13.5	6

プラグ PCL型 (チューブフィッター付き チューブ取り付け用)

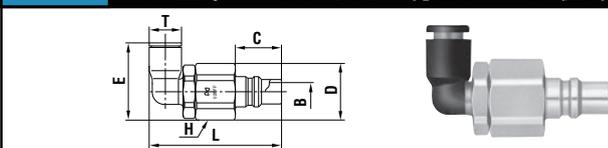


製品型式	相手側チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	C	φD	E	H	φT	φB
O2PCL-6	6mm(外径)	29.5	(43)	15	18.5	(25.3)	六角17	10.5	6
O2PCL-8	8mm(外径)	34.5	(46.5)	15	18.5	(32.3)	六角17	13.5	6

ソケット O2SH型 (ホース取り付け用)

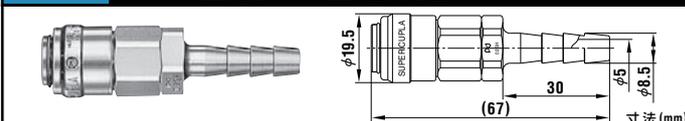


製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)
O2SH	1/4"	56

ソケット SN型 (ウレタンホース取り付け用)

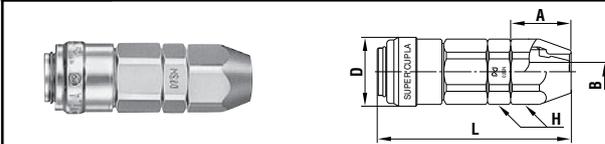


製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	A	φD	H	φB
O1SN	φ5×φ8	35	(54.5)	17	19.5	六角17	3.8
O2SN	φ6.5×φ10	35	(54.5)	17	19.5	六角17	5.3

ソケット SM型 (めねじ取り付け用)

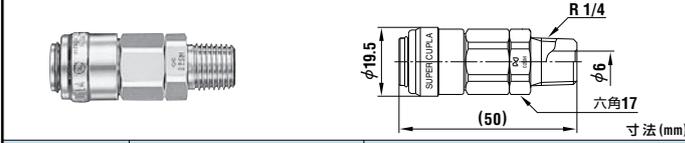


製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)
O2SM	Rc 1/4	57

ソケット O2SF型 (おねじ取り付け用)

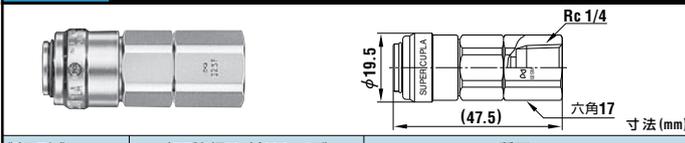

製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)
O2SF	R 1/4	26

ソケット O2SMF型 (めねじ取り付け用<平行ねじ>)

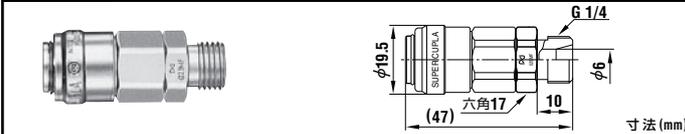

製品型式	相手側取り付けサイズ	質量 (g)
O2SMF	G 1/4	27

ソケット SC型 (チューブフィッター付き)



製品型式	相手側チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)		
			L	φD	φT
O2SC-6	6mm(外径)	46	(65.5)	19.5	10.3
O2SC-8	8mm(外径)	50.5	(70)	19.5	13.5

ソケット SCL型 (チューブフィッター付き)



製品型式	相手側チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	φD	H	C	φT
O2SCL-6	6mm(外径)	47.5	(63.5)	19.5	六角16	(25.7)	10.3
O2SCL-8	8mm(外径)	49.5	(67.7)	19.5	六角16	(32.8)	13.5

ソケット SCB型 (チューブフィッター付き パネル取り付け用)



●TおよびφJはパネル寸法

製品型式	相手側チューブサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	Hs	H	T	φJ
O2SCB-6	6mm(外径)	45.5	(71.5)	18	六角17	六角15	7以下	12.5 ^{+0.3} ₀
O2SCB-8	8mm(外径)	46.5	(72)	21	六角17	六角18	8以下	15.5 ^{+0.3} ₀

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。