



製品型式・寸法表

**プラグ PH型 (ゴムホース取り付け用)**

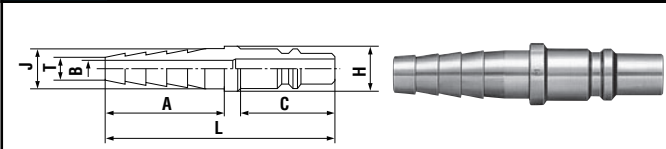


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
				L	C	A	φH	φT	φJ	φB
酸素用	S22PH	1/4"・5/16"	17	58	23.5	30	11	6.7	9.5	4.5
燃料ガス用	S33PH	5/16"・3/8"	22	59.5	25.5	30	14	7.5	11	6

**プラグ PH型 (細径ゴムホース取り付け用)**

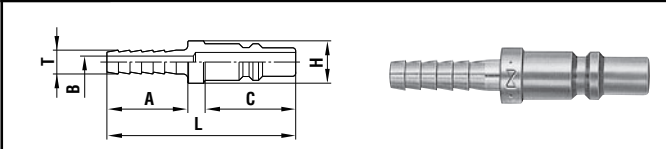


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	C	A	φH	φB	φT
酸素用	S225PH	内径φ5	12	49	23.5	21	11	3.1	6.2
燃料ガス用	S335PH	内径φ5	15	50.5	25.5	21	14	3.1	6.2

**プラグ PF型 (吹管取り付け用)**

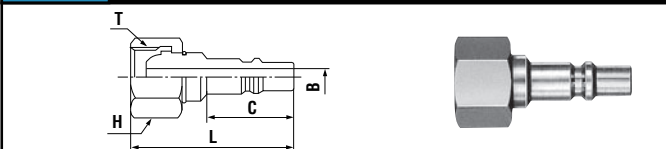


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H	T	φB
酸素用	S22PF	酸素トーチ用	35	(43)	23.5	六角19	M16×1.5	5
燃料ガス用	S33PF	ガストーチ用	32	(44.5)	25.5	六角19	M16×1.5左	7.5

**プラグ PN型 (細径ゴムホース取り付け用)**

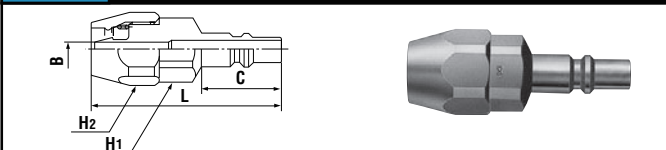

用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	C	H1	H2	φB
酸素用	S22PN	※内径φ5	54	(53.5)	23.5	六角17	六角19	4.5
燃料ガス用	S33PN	※内径φ5	57	(54.5)	25.5	六角17	六角19	4.5

■用途に合わせてご使用ください。

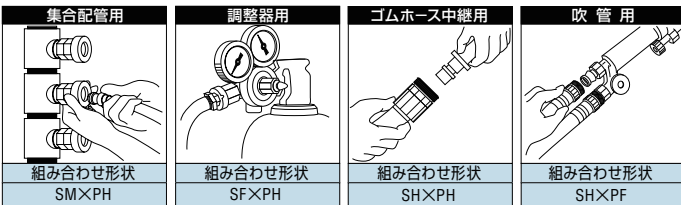


用途例




▲吹管用

**ソケット SH型 (ゴムホース取り付け用)**

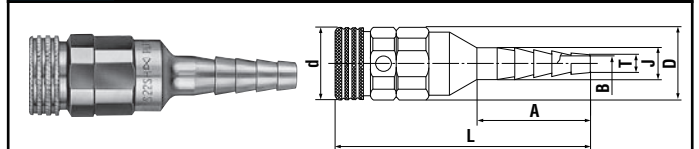


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
				L	φd	φD	A	φT	φJ	φB
酸素用	S22SH	1/4"・5/16"	50	(64.5)	(19.5)	20	30	6.7	9.5	4.5
燃料ガス用	S33SH	5/16"・3/8"	73	(68)	(22)	22	30	7.5	11	6

**ソケット SH型 (細径ゴムホース取り付け用)**

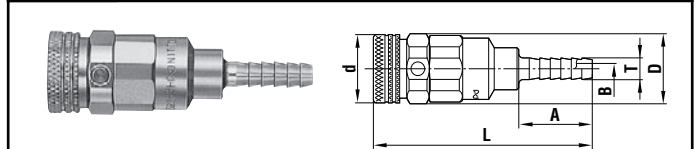


用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	A	φB	φT
酸素用	S225SH	内径φ5	54	(62.5)	(19.5)	20	21	3.1	6.2
燃料ガス用	S335SH	内径φ5	65	(63)	(22)	22	21	3.1	6.2

**ソケット SF型 (容器取り付け用)**

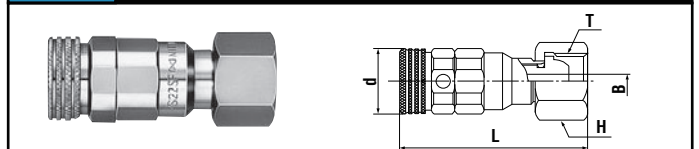


用途	製品型式	適用	質量 (g)	寸法 (mm)				
				L	φd	T	H	φB
酸素用	S22SF	酸素ゲージ用	74	(52.5)	(19.5)	M16×1.5	六角19	4.5
燃料ガス用	S33SF	ガスゲージ用	97	(57.5)	(22)	M16×1.5左	六角19	6

**ソケット SM型 (集合配管用)**

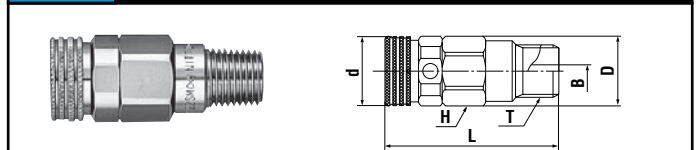

用途	製品型式	相手側 取り付けサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	H	T	φB
酸素用	S22SM	Rc 1/4	58	(48.5)	(19.5)	20	六角18	R 1/4	4.5
燃料ガス用	S33SM	Rc 3/8	85	(52)	(22)	23	六角21	R 3/8	6

**ソケット SN型 (細径ゴムホース取り付け用)**

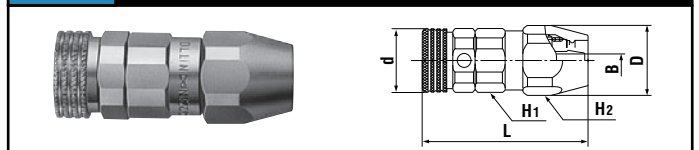

用途	製品型式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)					
				L	φd	φD	H1	H2	φB
酸素用	S22SN	※内径φ5	74	(52)	(19.5)	20.5	六角18	六角19	4.5
燃料ガス用	S33SN	※内径φ5	91	(57)	(22)	20.5	六角21	六角19	4.5

※一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。(φ5×φ11.2/φ5×φ11.5/φ5×φ11.8)

●ご使用前に、巻末の「使用上のお問い合わせ」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。