



製品型式・寸法表

プラグ MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)

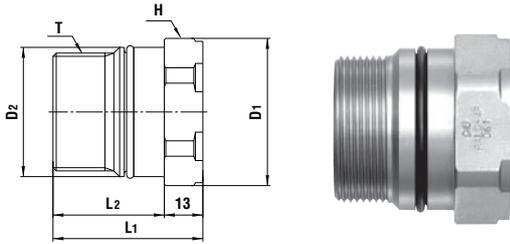


製品型式	相手側取り付けサイズ	質量(g)	寸法(mm)					
			L1	L2	φD1	φD2	H	T
MALC-2P	下図参照	75	33	(20)	28	22.9	六角26	M20×1.5
MALC-3P	下図参照	95	33	(20)	32	26.5	六角29	M24×1.5
MALC-4P	下図参照	248	41	(28)	45	38.4	六角41	M35×1.5
MALC-6P	下図参照	369	50.5	(37.5)	50	43.9	六角46	M40×2

ソケット MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)

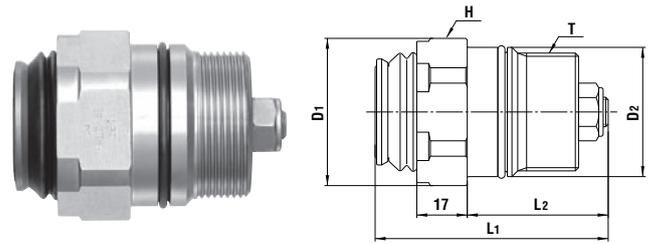


製品型式	相手側取り付けサイズ	質量(g)	寸法(mm)					
			L1	L2	φD1	φD2	H	T
MALC-2S	下図参照	95	(49)	(26)	28	22.9	六角26	M20×1.5
MALC-3S	下図参照	120	(51)	(26)	32	26.5	六角29	M24×1.5
MALC-4S	下図参照	306	(64)	(36.5)	45	38.4	六角41	M35×1.5
MALC-6S	下図参照	471	(78.5)	(47.5)	50	43.9	六角46	M40×2

プラグ MALC-SP型(中圧用フランジ固定型)

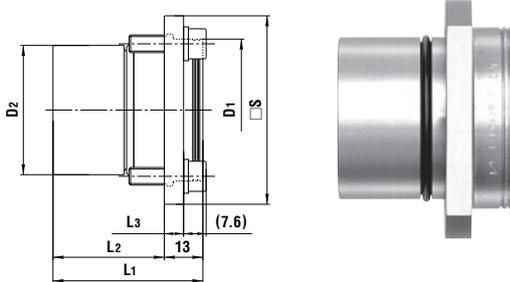

製品型式	相手側取り付けサイズ	質量(g)	寸法(mm)					
			L1	L2	L3	φD1	φD2	□S
MALC-2P-FL	下図参照	146	30	(17)	6	27.2	22.9	40
MALC-3P-FL	下図参照	180	33	(20)	6	30.7	26.5	45
MALC-4P-FL	下図参照	390	41	(28)	6.5	43.2	38.4	58
MALC-6P-FL	下図参照	553	50.5	(37.5)	6.5	48.2	43.9	64


ソケット MALC-SP型(中圧用フランジ固定型)

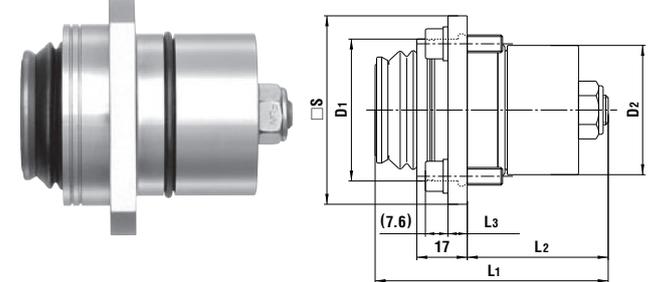

製品型式	相手側取り付けサイズ	質量(g)	寸法(mm)					
			L1	L2	L3	φD1	φD2	□S
MALC-2S-FL	下図参照	173	(49)	(26)	6	27.2	22.9	40
MALC-3S-FL	下図参照	208	(51)	(26)	6	30.7	26.5	45
MALC-4S-FL	下図参照	449	(64)	(36.5)	6.5	43.2	38.4	58
MALC-6S-FL	下図参照	663	(78.5)	(47.5)	6.5	48.2	43.9	64


取り付け部寸法

MALC-SP型(中圧用ねじ固定型)

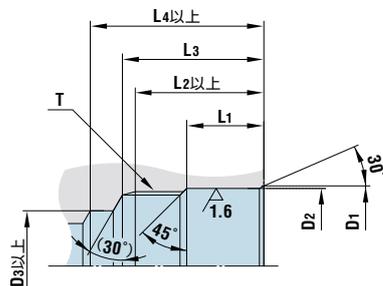

製品型式	寸法(mm)							
	φD1	φD2	φD3	L1	L2	L3	L4	T
MALC-2S MALC-2P	24 ^{+0.1} ₀	23 ^{+0.06} ₀	16	11.5	22	25	28	M20×1.5
MALC-3S MALC-3P	27.6 ^{+0.1} ₀	26.6 ^{+0.08} ₀	18	11	22	25	29	M24×1.5
MALC-4S MALC-4P	39.5 ^{+0.1} ₀	38.5 ^{+0.08} ₀	26	15.5	30	33	40.5	M35×1.5
MALC-6S MALC-6P	45 ^{+0.1} ₀	44 ^{+0.08} ₀	30	20	40	44	51.5	M40×2

MALC-SP型(中圧用フランジ固定型)

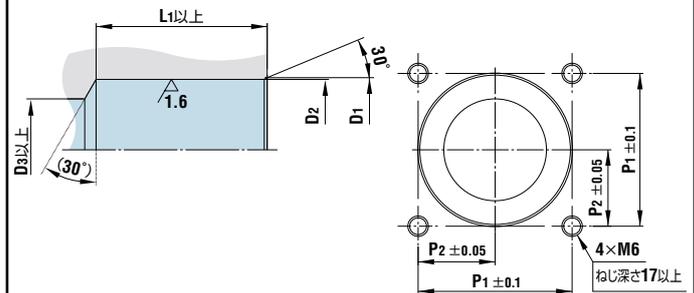

製品型式	寸法(mm)					
	φD1	φD2	φD3	L1	P1	P2
MALC-2S-FL MALC-2P-FL	24 ^{+0.1} ₀	23 ^{+0.06} ₀	16	28 19	28	14
MALC-3S-FL MALC-3P-FL	27.6 ^{+0.1} ₀	26.6 ^{+0.08} ₀	18	28 22	31	15.5
MALC-4S-FL MALC-4P-FL	39.5 ^{+0.1} ₀	38.5 ^{+0.08} ₀	26	39 30.5	40	20
MALC-6S-FL MALC-6P-FL	45 ^{+0.1} ₀	44 ^{+0.08} ₀	30	50 40	45	22.5