


ナイロンクリップ

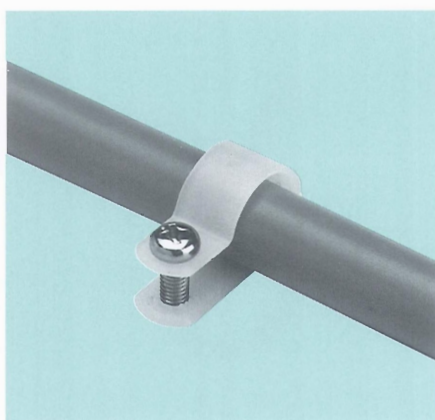


- ・金属と比較して70%も軽量
- ・鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・φ3mm～φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

- 材質：66ナイロン
難燃性 UL94V-2
- 色：ナチュラル（乳白色）
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

寸法仕様													単位：mm		
品番	タイプ	各部の寸法									固定時の内径Φ			包装単位	
		(A)	B (ヒス穴幅)	C	D	E	F	(G)	(H)	N	外穴	中穴	内穴		
NK-2N	A	3.3	4.3	9.5	-	-	4.8	3.2	1.1	9.5	2.5	-	-	100	
NK-3N		5.3		10.3	-	-		4.6			-	-			
NK-4N		6.8		11.1	-	-		5.6			-	-			
NK-5N		8.4		11.9	-	-		7.4			-	-			
NK-6N		10.6		12.7	-	-		10.0			-	-			
NK-7N		12.2		13.5	-	-		10.7			-	-			
NK-8N		13.2		14.3	-	-		11.9			-	-			
NK-9N		15.2		15.1	-	-		13.5			-	-			
NK-10N		16.0		15.9	-	-		14.0			-	-			
NK-11N		19.0		17.5	-	-		16.8			-	-			
NK-12N	19.8	18.2	-	-	17.8	-	-								
NK-13N	22.1	19.0	-	-	20.8	-	-								
NK-14N	B	22.9	5.1	19.8	11.9	-	6.3	7.9	1.8	12.7	21.3	-	18.5	50	
NK-16N		26.9		21.4	13.5	-					24.4	-	22.3		
NK-18N		29.2		23.0	15.1	-					26.7	-	24.1		
NK-24N	C	39.4		27.8	19.8	11.9	9.5	37.3	35.0	31.2	25				
NK-32N		52.1		34.1	24.6	13.5		48.8	46.2	43.7					

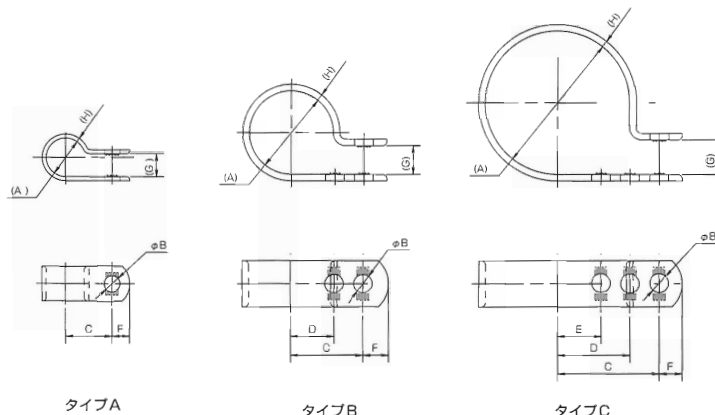

タイプA

タイプB

タイプC