

専用工具

超精密 エアグラインダ “スーパーカット インパルス” 専用工具



カップ砥石を使用してスピード研削加工。ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。小型・軽量、圧倒的なパワーで高効率加工を実現します。




90°スーパーカット インパルス NA90-230

60°スーパーカット インパルス NA45-230

1パック5個入 ディスク専用ゴムパット

●各種研磨ディスクを貼り付け使用します。(P.63~65参照)

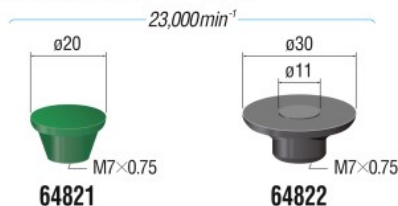


64821

64822

1パック12個入 インパルス専用 カップ砥石


●粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高効率に作業ができます。

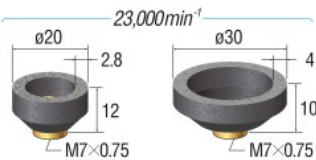

粒度	砥石硬さ	φ20	φ30
#36	スタンダード	64830	64835
#46	ハード	64831	64836
#80	スタンダード	64832	64837
#80	ハード	—	64838

1パック5個入 ポリサンド

●研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

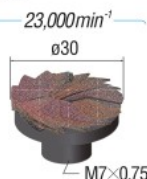


M7×0.75

粒度	
#80	64842
#120	64844
#180	64846
#240	64847
#400	64849

テスト研磨に便利なアソートセット
全粒度(5種×各1個)合計5個… 64850

1パック10個入 インパルス専用 カップゴム砥石

●研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。

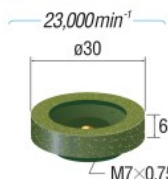

M7×0.75

粒度	カラー	
#60	ブラウン	64851
#80	レッド	64852
#120	ブルー	64853
#180	オリーブ	64854
#220	グリーン	64855
#320	ブラウン	64856

テスト研磨に便利なアソートセット
全粒度(6種×各2個)合計12個 64859

小型ハンディーベルトサンダー(電動・エア) “ファインベルトサンダー” 専用工具



強力ベルト研削パワーが生きる!思いのままに加工できる!高品質の専用ベルトです。精密、軽量コンパクトなナカニシベルトサンダーの機能を、100%発揮させます。



ファインベルトサンダー アタッチメント

1パック30本入 サンドベルト

●研削性と耐久性に優れた高品質のサンドベルトです。
●高い周速加工でも脱落が少なく、ソフトタッチで高効率研削ができます。



金属用(周長300mm)			
粒度	W=4mm幅	W=6mm幅	W=8mm幅
#80	64901	64911	●64921
#120	64902	64912	●64922
#180	64903	64913	●64923
#240	64904	64914	●64924
#320	64905	64915	●64925
#400	64906	64916	●64926
#600	—	—	●64927
#800	—	—	●64928

予備仕上げ用アソートセット(●マーク)
粒度(4種×各10本)合計40本… 8mm幅 64931

仕上げ用アソートセット(●マーク)
粒度(4種×各10本)合計40本… 8mm幅 64932



木工用(周長300mm)	
粒度	8mm幅
#80	64941
#120	64942
#240	64943

木工用アソートセット
全粒度(3種×各10本)合計30本 64955

ダイヤモンド&CBN
超硬カッター
スチールカッター
砥石
ゴム砥石
各種サンダー
ブラシ
フェルトパフ
研磨材・研磨ツール
専用工具