

各種スチールカッター




●超硬ニードルカッターは、超硬質材の針をカッター表面に突出した、粗削り専用の特製カッターです。

●木工・プラスチックカッターは、プラスチック、樹脂、ゴム、木工等の加工に最適なカッターです。

軸径φ3.0 木工・プラスチックカッター

1/パック10本入


シングルカット きれいな仕上がり面が得られます。

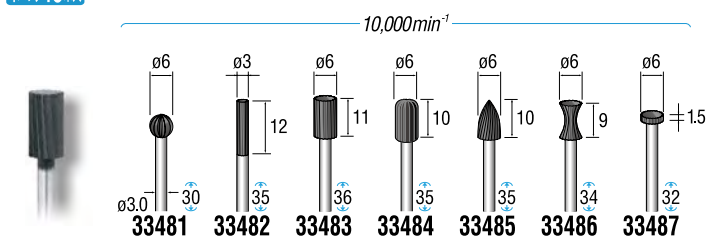


軸径φ3.0 木工・プラスチックカッター

1/パック10本入

イバラ目カット 粗削りに最適です。

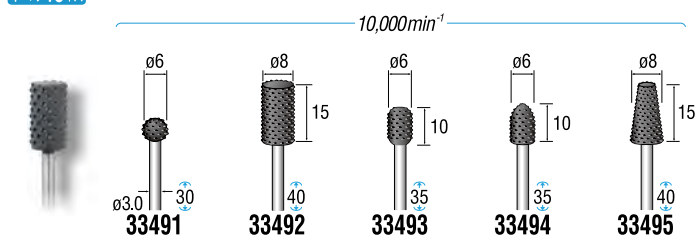

1/パック10本入 ヤスリ目カット 最も優れた仕上がり面が得られます。

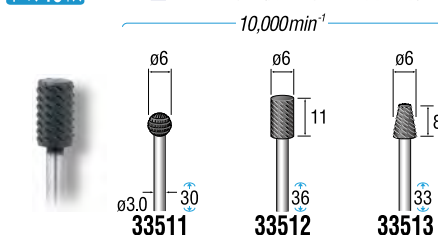

軸径φ3.0 木工・プラスチックカッター

1/パック15本入

アソートセット



木工・プラスチックカッター アソートセット
15種 全形体各1本入り…………… 33521

※通常包装品です。(収納ケース等はありません。)



●精密マイクログラインダ向けに開発された小型ドリルで、高精度に製作されています。
●用途に合わせて3種類の材質から選択できます。
●フリーハンドでも自在に穴開けが可能です。(超硬ドリルを除きます。)

軸径φ2.34 スチールドリル

1/パック12本入

(全長:44mm) 15,000min⁻¹

φmm	ℓmm	品番	φmm	ℓmm	品番
0.5	8	36011	1.5	10	36021
0.6	8	36012	1.6	10	36022
0.7	8	36013	1.8	12	36024
0.8	8	36014	2.1	12	36027
0.9	10	36015	2.3	12	36029
1.0	10	36016			
1.1	10	36017			
1.2	10	36018			
1.3	10	36019			
1.4	10	36020			

φ0.5~2.3mm 各1本フルサイズセット

(No.36011~36029 15本入り)

専用ケース入り…………… 36030

軸径φ2.34 ハイスピードスチールドリル

1/パック10本入

(全長:44mm) 20,000min⁻¹

φmm	ℓmm	品番	φmm	ℓmm	品番
0.5	9	36051	1.5	12	36061
0.6	9	36052	1.6	12	36062
0.7	9	36053	1.7	12	36063
0.8	11	36054	1.8	12	36064
0.9	11	36055	1.9	12	36065
1.0	11	36056	2.0	12	36066
1.1	11	36057	2.1	12	36067
1.2	11	36058	2.2	12	36068
1.3	11	36059	2.3	12	36069
1.4	11	36060			

φ0.5~2.3mm 各1本フルサイズセット

(No.36051~36069 19本入り)

専用ケース入り…………… 36070