

■ワンハンマタイプ 1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適です

## ●9.5mm(3/8)Sq



NW-800

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM



SW-12

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM



NW-800S

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM

## ●12.7mm(1/2)Sq



NW-1200B

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM

ロングアンビルタイプ



NW-1200B(2R)



NW-1600HA

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM

ロングアンビルタイプ



NW-1600HA(2R)



NW-1600HA-AT

アンビル式


付属品  
カブラプラグ20PM



NW-1600SA  
(ツーハンマ)

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM

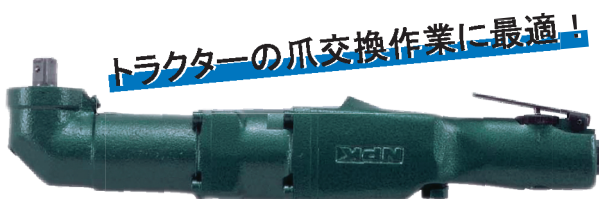

NAW-1200

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM



NAW-1600HA

アンビル式

付属品  
カブラプラグ20PM

型式	能力ボルト径		無負荷回転数 min <sup>-1</sup>	全長 mm	質量 kg	全高 mm	軸心～側面 mm	シャンク寸法 mm	ホース口径 取付ネジ Re	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	パワー調整 調整数
	標準 mm	高力 mm										
NW-800	10	8	7,000	129	1.25	-	22.5	9.5	1/4	6.3	0.1	6
SW-12	12	8	8,000	124	1.26	-	27	9.5	1/4	6.3	0.1	-
NW-800S	10	8	8,000	179	1.1	-	25	9.5	1/4	6.3	0.1	6
NW-1200B	14	12	7,000	174	1.8	-	28	12.7	1/4	6.3	0.1	4
NW-1200B(2R)	14	12	7,000	224	2.1	-	28	12.7	1/4	6.3	0.1	4
NW-1600HA	16	14	5,000	195	2.5	-	31.8	12.7	1/4	6.3	0.15	4
NW-1600HA(2R)	16	14	5,000	195	2.6	-	31.8	12.7	1/4	6.3	0.15	4
NW-1600HA-AT	16	14	5,000	195	2.5	79.5	32.5	12.7	1/4	6.3	0.15	4
NW-1600SA	14	12	6,500	165	1.6	-	26	12.7	1/4	6.3	0.15	4
NAW-1200	12	10	6,500	364	3	79.5	23	12.7	1/4	6.3	0.1	4
NAW-1600HA	14	12	5,000	282	3.6	79.5	23	12.7	1/4	6.3	0.15	4

※ (2R)の詳細はP.12の表をご参照下さい ※ アンビルの詳細はP.12の表をご参照下さい