

■ドリル（非逆転式） 小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています。



NRD-6SA

付属品
カブラプラグ20PM
ドリルチャック
チャックハンドル



NRD-6PB

付属品
カブラプラグ20PM
ドリルチャック
チャックハンドル



NRD-10P

付属品
カブラプラグ20PM
ドリルチャック
チャックハンドル




NRD-12PA

付属品
カブラプラグ20PM
サイドハンドル

■ドリル（逆転式） 小型・軽量・強力なエアーモータを使用していますので、迅速に穴あけ作業を行います。

- NRD-14R
- NRD-16R
- NRD-19R
- NRD-22R

付属品
ホルダ
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

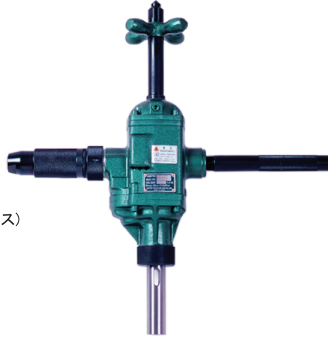

- NRD-23R
- NRD-25R
- NRD-28R
- NRD-32LR

付属品
ホルダ
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)
ニップルステッド



型式	能力ドリル径 mm	テーパ No.	無負荷回転数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	軸心～側面 mm	送り長さ mm	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min
NRD-6SA	6.5	JT1	2,800	166	0.8	-	-	1/4	6.3	0.5
NRD-6PB	6.5	JT1	2,400	150	0.8	-	-	1/4	6.3	0.5
NRD-10P	10	JT2S	2,000	156	1.1	-	-	1/4	9.5	0.55
NRD-12PA	13	JT6	1,500	187	2.6	-	-	1/4	9.5	0.65
NRD-14R	14	MT1	1,100	438	5.3	39	60	3/8	12.7	1.1
NRD-16R	16	MT2	900	452	5.5	39	60	3/8	12.7	1.1
NRD-19R	19	MT2	750	452	5.5	39	60	3/8	12.7	1.1
NRD-22R	22	MT2	600	452	5.5	39	60	3/8	12.7	1.1
NRD-23R	23	MT2	500	353	10.5	41	100	1/2	12.7	1.4
NRD-25R	25	MT3	400	353	10.3	41	100	1/2	12.7	1.4
NRD-28R	28	MT3	350	353	10.3	41	100	1/2	12.7	1.4
NRD-32LR	32	MT3	270	353	10.3	41	100	1/2	12.7	1.4

■タッパ 小型・軽量で自動車整備、車輛、造船、アルミサッシ、鉄鋼など、あらゆる産業で利用されています



NRT-8P

付属品
カブラプラグ20PM
ドリルチャック
チャックハンドル



NRT-10H

付属品
カブラプラグ20PM
コレットチャックCP
サイドハンドル

※在庫僅少品

型式	能力ドリル径 mm	ジャコブス テーパ No.	無負荷回転数 min ⁻¹	全長 mm	質量 kg	軸心～側面 mm	送り長さ mm	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min
NRT-8P	8	1	1,700	181	1.2	23	-	1/4	9.5	0.55
NRT-10H	6~10	2S	350	257	2.0	160	-	1/4	9.5	0.6

■エアーモータ 連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。



GM-14020C

付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)

*受注生産品です

型式	無負荷回転数 min ⁻¹	最大トルク N·m	最大馬力 PS	全長 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m ³ /min
GM-14020C	200	160	1.3	337	8.7	3/8	12.7	1.4