


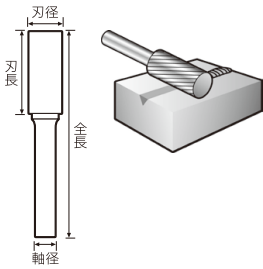

A 円筒



図面は原寸サイズです。

刃径(mm)	2.4	2.4	1.5	3	3	6	4	4	4	6	6	6	8
刃長(mm)	13	13	6	13	13	13	13	13	16	19	19	25	19
軸径(mm)	2.4	2.4	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6	6
全長(mm)	38	63	38	38	63	45	50	63	50	50	75	50	65
sカット	TCBT1100	—	TCBT1050	TCBT1200	—	TCBT1240	TCBT1300	—	TCBT1300-6	TCBT1400	TCBT1400L	—	TCBT1500
kカット	—	—	—	TCBT1200K	—	—	—	—	—	TCBT1400K	—	—	TCBT1500K
dカット	TCBT1100D	TCBT1100DL	TCBT1050D	TCBT1200D	TCBT1200DL	TCBT1240D	TCBT1300D	TCBT1300DL	TCBT1300D-6	TCBT1400D	TCBT1400DL	TCBT1400D-1	TCBT1500D
cカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBT1400C	—	—	—
aluカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBTTA240	—	—	—

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

刃径(mm)	10	10	11	12	12	16	12	16
刃長(mm)	19	25	25	19	25	25	25	25
軸径(mm)	6	6	6	6	6	6	8	8
全長(mm)	65	70	70	65	70	70	70	70
sカット	TCBT1600	—	—	TCBT1700	TCBT1700-1	TCBT1800-6	TCBT1700-1-8	TCBT1800
kカット	TCBT1600K	—	—	TCBT1700K	TCBT1700K-1	—	—	—
dカット	TCBT1600D	TCBT1600D-1	TCBT1650D	TCBT1700D	TCBT1700D-1	TCBT1800D-6	TCBT1700D-1-8	TCBT1800D
d-maxカット	TCBTDX160	—	—	—	TCBTDX170-1	—	—	—
cカット	TCBT1600C	—	—	TCBT1700C	—	—	—	—
aluカット	TCBTTA260	—	—	—	TCBTTA270	—	—	TCBTTA280

標準品 準標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番<入数: 1本>です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

その他の製品
NRS超硬バー