




C 砲弾

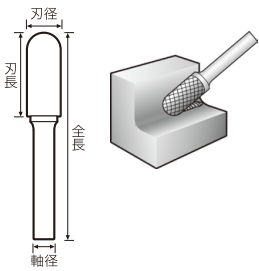

図面は原寸サイズです。

刃径(mm)	2.5	3	3	3	6	4	5	6	6	8	10
刃長(mm)	11	13	13	13	13	16	16	19	25	19	19
軸径(mm)	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
全長(mm)	38	38	50	75	45	50	50	50	50	65	65
sカット	TCBT3100	TCBT3200	—	—	TCBT3240	TCBT3300-6	—	TCBT3400	—	TCBT3500	TCBT3600
kカット	—	TCBT3200K	—	—	—	TCBT3300K-6	—	TCBT3400K	—	TCBT3500K	TCBT3600K
dカット	TCBT3100D	TCBT3200D	TCBT3200DL	TCBT3200DXL	TCBT3240D	TCBT3300D-6	TCBT3350D-6	TCBT3400D	TCBT3400D-I	TCBT3500D	TCBT3600D
d-maxカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBTDX350	TCBTDX360
cカット	—	TCBT3200C	—	—	—	—	—	TCBT3400C	—	—	TCBT3600C
aluカット	—	—	—	—	—	—	—	TCBT3400	—	—	TCBT3600

…標準品 …準標準品 納期がかかる場合があります。

刃径(mm)	10	11	12	12	16	12	16
刃長(mm)	25	25	19	25	25	25	25
軸径(mm)	6	6	6	6	6	8	8
全長(mm)	70	70	65	70	70	70	70
sカット	—	—	TCBT3700	TCBT3700-I	TCBT3800-6	TCBT3700-I-8	TCBT3800
kカット	—	—	TCBT3700K	TCBT3700K-I	—	—	—
dカット	TCBT3600D-I	TCBT3650D	TCBT3700D	TCBT3700D-I	TCBT3800D-6	TCBT3700D-I-8	TCBT3800D
d-maxカット	—	—	TCBTDX370	TCBTDX370-I	TCBTDX380-6	TCBTDX370-I-8	TCBTDX380
cカット	—	—	TCBT3700C	TCBT3700C-I	—	—	—
aluカット	—	—	—	TCBT3700	—	—	TCBT3800

…標準品 …準標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番<入数:1本>です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

その他の製品
NRS超硬バー