
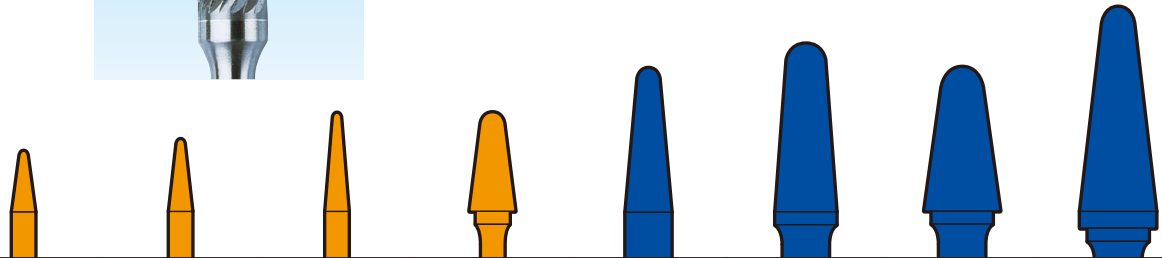


NRS超硬バー

L テーパー


図面は原寸サイズです。

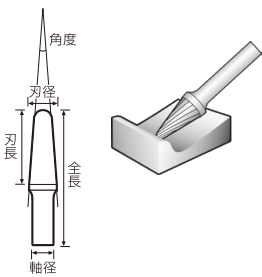

刃径(mm)	3	3	3	6	6	8	10	10
刃長(mm)	8	9.5	13	13	19	22	19	27
軸径(mm)	3	3	3	3	6	6	6	6
全長(mm)	38	38	38	45	50	69	65	75
角度	14°	8°	8°	14°	14°	14°	14°	14°

	sカット	TCBT4200	TCBT4210	TCBT4220	TCBT4240	TCBT4400	—	TCBT4600	TCBT4600-I
	kカット	—	—	—	—	TCBT4400K	—	TCBT4600K	TCBT4600K-I
	dカット	TCBT4200D	TCBT4210D	TCBT4220D	TCBT4240D	TCBT4400D	TCBT4500D	TCBT4600D	TCBT4600D-I
	d-maxカット	—	—	—	—	—	—	—	TCBTDX460-I
	cカット	—	—	—	—	—	—	TCBT4600C	—
	aluカット	—	—	—	—	TCBTTA440	—	—	TCBTTA460

標準品 標準品 納期がかかる場合があります。

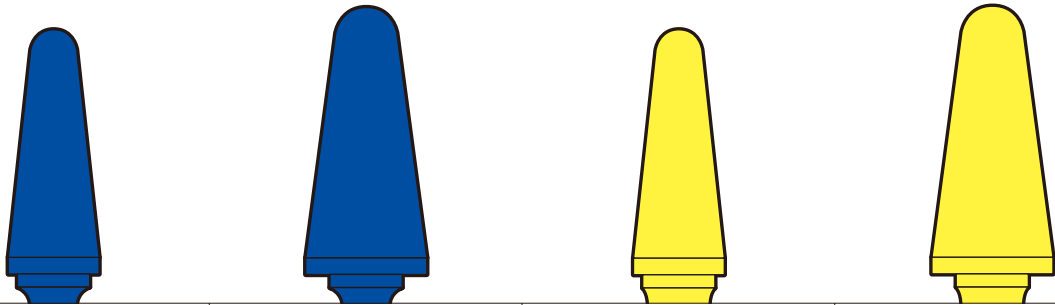

刃径(mm)	12	16	12	16
刃長(mm)	30	33	30	33
軸径(mm)	6	6	8	8
全長(mm)	75	78	75	78
角度	14°	14°	14°	14°

	sカット	TCBT4700	TCBT4800-6	TCBT4700-8	TCBT4800
	kカット	TCBT4700K	—	—	—
	dカット	TCBT4700D	TCBT4800D-6	TCBT4700D-8	TCBT4800D
	d-maxカット	TCBTDX470	—	—	—
	cカット	TCBT4700C	—	—	—
	aluカット	TCBTTA470	—	—	TCBTTA480

標準品 標準品 納期がかかる場合があります。

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm

●NRS超硬バーは全品番(入数:1本)です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。