

mini スーパーグリーン



製品記号: MSG



内装
(25枚入り)

特長

- 目詰まりや研削・研磨焼けが少ないため、作業時間が短縮できます。
- 鋼材の種類によって使い分けの必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
- 抜群の耐久性があります。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度 (#)				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)
			36	46	60	80				
58	3.5	9.53	MSG5835-36	MSG5835-46	MSG5835-60	MSG5835-80	100枚 (25枚×4)	50m/s (3,000m/min)	16,470rpm	10 ポイント
75	4	9.53	MSG754-36	MSG754-46	MSG754-60	MSG754-80				


…標準品

※ミニスーパーグリーンは必ず、当社の電気式ミニグラインダ雷神で使用してください。

mini サンドホイール



製品記号: MSW

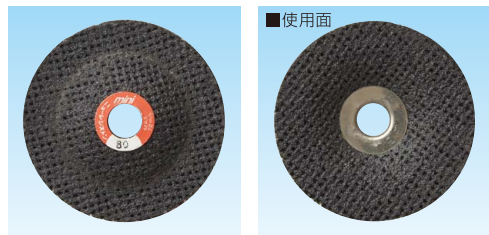

内装
(25枚入り)

特長

- 編目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着や目詰まりを起しません。
- ソフトに研削・研磨ができます。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業


外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	粒度 (#)			梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)
			60	80	120				
58	4	9.53	MSW584-60	MSW584-80	MSW584-120	100枚 (25枚×4)	72m/s (4,300m/min)	23,720rpm	10 ポイント
75	3	9.53	MSW753-60	MSW753-80	MSW753-120				

…標準品

mini 戸ホイール



製品記号: MPW

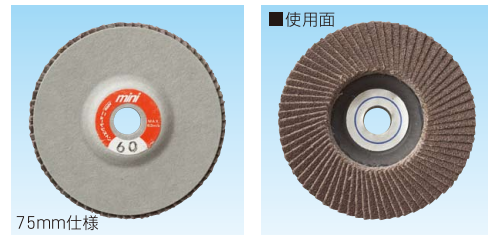

内装
(5枚入り)

特長

- 研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。
- 適度なしなりで、平面研磨に適しています。
- 耐久性があります。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度								梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	最高使用回転数	ポイント 大作戦 (内装につき)
			40	60	80	100	120	150	180	240				
58	9.53	A	MPW58A40	MPW58A60	MPW58A80	MPW58A100	MPW58A120	MPW58A150	MPW58A180	MPW58A240	50枚 (5枚×10)	63m/s (3,800m/min)	20,750rpm	5 ポイント
75	10	A	MPW75A40	MPW75A60	MPW75A80	MPW75A100	MPW75A120	MPW75A150	MPW75A180	MPW75A240			16,050rpm	

…標準品 …準標準品 納期がかかる場合があります。