


銅管接続パネルタッチコネクタ (ニッケルめっき処理品)

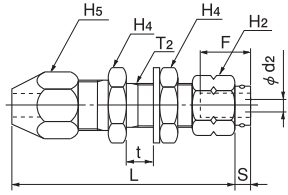

品番	適用DKチューブサイズ (mm)	適用銅管 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H ₂ 二面幅 (mm)	H ₄ 二面幅 (mm)	H ₅ 二面幅 (mm)	S (mm)	d ₂ (mm)	T ₂ 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
DUP6	6	6.0	51.0	15	10.0	12.0	17.0	14.0	4.6	2.8	11	18	2.0	5.5	49.0
DUP10	10	10.0	63.6	17	7.1	17.0	24.0	17.0	4.2	5.7	16	28	3.0	21.5	133.0




※DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。

黄銅ナット




品番	適用DKチューブサイズ (mm)	T ねじサイズ (mm)	L (mm)	H ₂ (mm)	質量 (g)
N6	6	M10×1	9.0	12.0	5.0
N10	10	M15×1	10.0	17.0	9.0

 

ナイロンスリーブ



品番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)
SN6	6	11.0
SN10	10	12.0

 

チューブ

クリートン
チューブ

加工チューブ

プッシュオン
継手

クイックシール
継手

クリートン継手
ケミフイット

竹のこ継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料