


コネクタ

●ミリサイズ



品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	ねじサイズ (M,R)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	最小内径 (mm)	質量 (g)
BN3,5-M5	3.5×2	M5×0.8	13.5	6.5	1.0	1.0	2.0
BN4-M5	4×2.5	M5×0.8	13.5	6.5	1.5	1.5	2.0
BN6-M5	6×4	M5×0.8	15.0	8.0	3.0	2.0	2.5

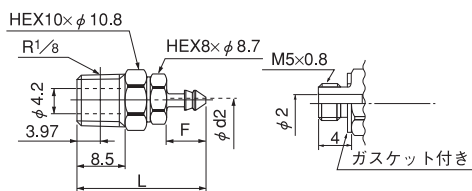

バーブタイプ パーツ


エルボブロック  
品番: BL-M5

 質量 5.5g

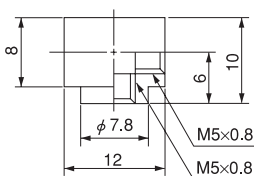



アダプタニップル  
品番: BAN-M5

質量 2.0g

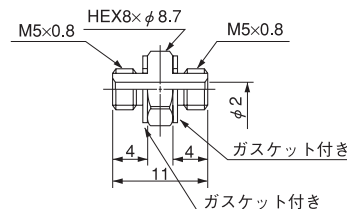


ティーブロック  
品番: BT-M5

 質量 5.0g

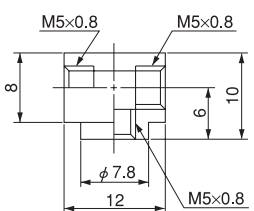



アダプタブッシュ  
品番: BAB-M5-PT1/8

質量 6.0g

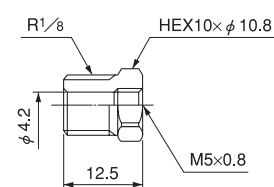


ユニバーサルエルボブロック  
品番: BUVL-M5

質量 7.5g

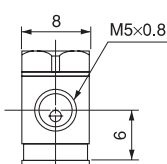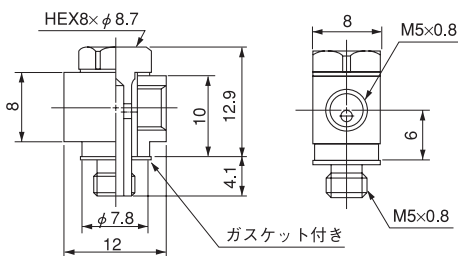



プラグ  
品番: BBP-M5

質量 1.5g

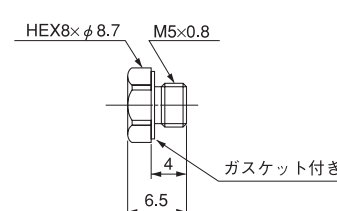


ユニバーサルティーブロック  
品番: BUVT-M5

質量 7.0g

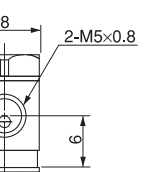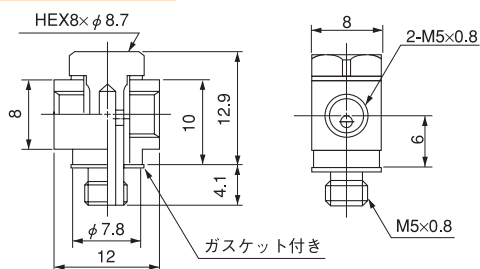

ガスケット  
品番: MRG-5-01

 厚さ 0.4mm



チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

プッシュ  
継手

クイック  
継手

クリップ  
継手

竹のこ  
継手

制御  
シリース

治具  
付属品

技術  
資料

参考  
資料