



エルボタイプ

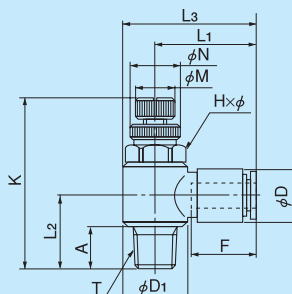

●ミリサイズ

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	T ねじ サイズ (R)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	K		A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H×φ _{二面幅} (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	D ₁ (mm)	質量 (g)
						全開 (mm)	全閉 (mm)								
ESC4-R1/8-O-C1SG	4	R1/8	23.9	17.7	30.6	46.8	42.0	9.7	14	13.0×14.0	13.0	10.0	10.0	13.5	26.0
ESC6-R1/8-O-C1SG	6	R1/8	23.2	17.7	30.0	46.8	42.0	9.7	15	13.0×14.0	13.0	10.0	13.0	13.5	27.0
ESC6-R1/4-O-C1SG	6	R1/4	25.2	23.1	34.9	55.2	48.7	13.6	15	17.0×18.3	13.0	10.0	13.0	19.4	51.0
ESC8-R1/8-O-C1SG	8	R1/8	24.8	17.7	31.6	46.8	42.0	9.7	16	13.0×14.0	13.0	10.0	15.0	13.5	29.0
ESC8-R1/4-O-C1SG	8	R1/4	26.8	23.1	36.5	55.2	48.7	13.6	16	17.0×18.3	13.0	10.0	15.0	19.4	52.0
ESC8-R3/8-O-C1SG	8	R3/8	28.8	24.6	40.8	59.0	51.5	14.1	16	21.0×22.6	16.0	13.0	15.0	24.0	84.0
ESC10-R1/4-O-C1SG	10	R1/4	29.7	23.1	39.4	55.2	48.7	13.6	19	17.0×18.3	13.0	10.0	18.0	19.4	55.0
ESC10-R3/8-O-C1SG	10	R3/8	31.7	24.6	43.7	59.0	51.5	14.1	19	21.0×22.6	16.0	13.0	18.0	24.0	87.0
ESC12-R3/8-O-C1SG	12	R3/8	32.7	24.6	44.7	59.0	51.5	14.1	20	21.0×22.6	16.0	13.0	20.5	24.0	116.0

インラインタイプ

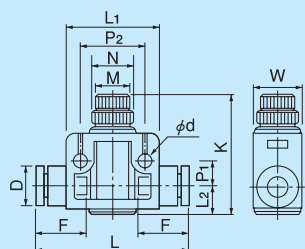


●ミリサイズ

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	P ₁ (mm)	P ₂ (mm)	K		F チューブ 挿入長さ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	d (mm)	W (mm)	質量 (g)
							全開 (mm)	全閉 (mm)							
ESU4-C1SG	4	42.7	20.0	6.4	6.0	14.0	29.5	26.9	14	8.0	5.0	9.7	3.2	10.6	11.0
ESU6-C1SG	6	48.5	28.0	9.0	8.2	20.0	43.5	39.8	15	13.0	10.0	12.5	4.2	15.0	32.0
ESU8-C1SG	8	56.6	30.0	10.3	9.2	22.0	47.7	42.1	16	13.0	10.0	14.5	4.2	17.6	48.0


JIS記号表示

ボディ両面にJIS記号を表示しています。

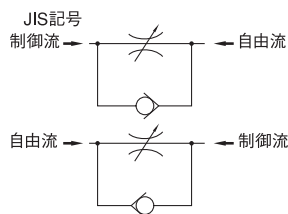


制御方向表示

ボディ上面に矢印で制御方向を表示しています。

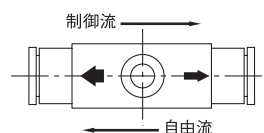


連結ピン (ポリプロピレン樹脂)

 

●連結ピン

品番	適用継手品番
HPN4-C1	ESU4-C1SG
HPN6-C1	ESU6-C1SG
HPN8-C1	ESU8-C1SG

ブラケット (SUS304)

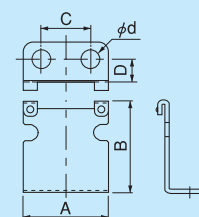

●ブラケット

品番	適用継手品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
SBRK4	ESU4-C1SG	18.0	18.5	10.0	6.5	5.0
SBRK6	ESU6-C1SG	24.0	26.0	14.0	6.5	5.0
SBRK8	ESU8-C1SG	26.0	30.0	14.0	6.5	5.0

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリップ
継手

竹のこ
継手

制御切替・着脱
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料