



IP65の高気密で軽量の自立キャビネット!

- ボデー、扉が1.6mmの板厚で、軽量化を実現しています。
- ハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、施錠可能なIPハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- 継ぎ目のない発泡ウレタンパッキンの採用によりIP65の高気密性能です。
- ハンドル部をボデー開口より外側に配置したため、盤面の利用範囲が広くなると共に、気密性を確実にしています。

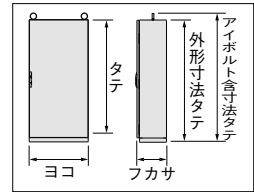

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工F22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	鉄製基板(2.3mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 基台3.2mm・4.5mm	
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200)	
扉 形 式	片扉	

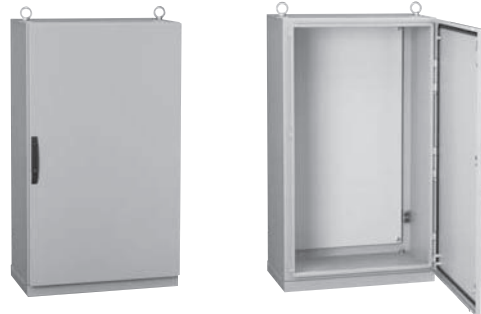

LE35-610

■鉄製基板への機器取付可能質量

品名記号	取付可能質量 kg
LE35-610	28
LE35-612	34
LE35-614	41
LE35-616	47
LE35-710	34
LE35-712	41
LE35-714	49
LE35-716	56
LE35-810	39
LE35-812	48
LE35-814	57

■注意
扉への機器取付可能
質量は全機種20kgです。

屋内用 IP65

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工F22-90B

フカサ 350mm

単位/mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎◎	LE35-610	77,500	1	片扉	600	1,000	350	1,050	1,103	520	920	326	52
◎◎	LE35-612	84,500	1	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,303	〃	1,120	〃	59
◎◎	LE35-614	93,500	1	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,503	〃	1,320	〃	66
◎◎	LE35-616	103,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,703	〃	1,520	〃	73
◎◎	LE35-710	81,000	1	〃	700	1,000	〃	1,050	1,103	620	920	〃	57
◎◎	LE35-712	90,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,303	〃	1,120	〃	65
◎◎	LE35-714	99,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,503	〃	1,320	〃	73
◎◎	LE35-716	108,000	1	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,703	〃	1,520	〃	81
◎◎	LE35-810	86,500	1	〃	800	1,000	〃	1,050	1,103	720	920	〃	63
◎◎	LE35-812	97,000	1	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,303	〃	1,120	〃	73
◎◎	LE35-814	108,000	1	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,503	〃	1,320	〃	82

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

■注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。[関連オプション:L型固定金具、基台安定板(125・126頁)]

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]LE35-610→LE35-610Cとなります。