

耐食性に優れた汎用ステンレス製ペDESTAL！

- ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。
- ベース部は高密度ポリエチレン製ペDESTALベースと、ステンレス製チャンネルベースより選べます。
- ボックスの深さは350mmと500mmの2種類があり、CATV電源等の奥行きが深い機器も収納できます。(深さ250mmについては、262頁のホームペDESTALをご利用ください。)
- 自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
- 屋根、扉は取外しが可能です。
- コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
- ペDESTALベースタイプは防湿工事用イソモ顆粒を付属しています。
- 都市基盤整備公団用キーハンドルも対応できますので、ご用命ください。



〔CATV用電源等組込み例〕

(注) ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、
収納機器のご選定の際はご注意ください。

材 質	ステンレス(SUS304)
塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗IF25-70B)
機器取付板	鉄製基板(2.3mm)
キャビネット板厚	1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製) ハンドル H-28
扉 形 式	片扉又は両扉


(注) ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、
収納機器のご選定の際はご注意ください。



SVP35-59E



SVP50-1115E

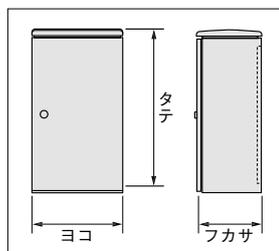

屋外用
片扉 IP23D
両扉 IP23C

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IF25-70B

単位/mm

フカサ 350mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効フカサ	製品質量kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SVP35-59E	155,000	1	片扉	500	900	350	420	720	332	33.7
◎	SVP35-512E	196,000	1	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	42.3
◎	SVP35-89E	191,000	1	〃	800	900	〃	720	720	332	47.3
◎	SVP35-812E	234,000	1	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	60.2
受	SVP35-815E	267,000	1	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	74.4
受	SVP35-116E	238,000	1	両扉	1,100	600	〃	1,020	420	〃	46.2
◎	SVP35-119E	257,000	1	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	62.8
◎	SVP35-1112E	317,000	1	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	84.6
受	SVP35-1115E	386,000	1	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	97.7
受	SVP35-146E	310,000	1	〃	1,400	600	〃	1,320	420	〃	56.5
受	SVP35-149E	347,000	1	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	76.5
受	SVP35-1412E	392,000	1	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	97.3

フカサ 500mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効フカサ	製品質量kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
受	SVP50-89E	211,000	1	片扉	800	904	500	720	720	482	53.8
受	SVP50-812E	257,000	1	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	476	67.7
受	SVP50-815E	297,000	1	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	82.7
受	SVP50-116E	264,000	1	両扉	1,100	604	〃	1,020	420	〃	52.7
受	SVP50-119E	284,000	1	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	70.1
受	SVP50-1112E	353,000	1	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	88.1
受	SVP50-1115E	426,000	1	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	107.6
受	SVP50-146E	343,000	1	〃	1,400	604	〃	1,320	420	〃	64.0
受	SVP50-149E	383,000	1	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	85.4
受	SVP50-1412E	436,000	1	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	108.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) 受受注品

フカサ 250mm につきましてはホームペDESTALにて対応ができますので、262頁をご参照ください。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
パーティネット