

- 電力量計を使用するアパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅に適しています。
- 封印が可能です。
- MBK-131A、MB-132Aには単2用窓枠、MB-133A、331A、332Aには30A用窓枠が取付けてありますのでご利用ください。
- 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。


材質	スチロール系樹脂
色彩	アイボリー色(5Y9/1)
板厚	カバー・ボデー-3.0~4.0mm



MB-121A



MB-122A

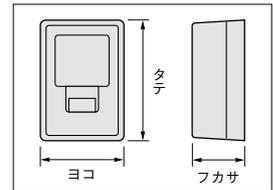

MBK-131A



MB-132A



MB-133A



MB-331A



MB-332A

単位/mm

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	適用電力量計	外形寸法			製品質量 kg	都市再生機構	適用取付板 ※
					ヨコ	タテ	フカサ			
㊦	MB-121A	3,050	2コ	単相2線式 30A 1コ用	220	260	111	0.62		MP-21A
㊦	MB-122A	4,750	2コ	単相2線式 30A 2コ用	366	266	103	1.1		MP-22A
㊦	MBK-131A	4,950	2コ	単相2線式 単(三)相3線式 30A 1コ用	220	350	115	0.85	EF104-1 対応品	MP-31KA
㊦	MB-132A	7,350	2コ	単相2線式 単(三)相3線式 30A 2コ用	440	〃	108	1.8	EF104-2 対応品	MP-32A
㊦	MB-133A	18,500	2コ	単(三)相3線式 30A・120A 1コ用 単相2線式 30A 2コ用	580	420	131	2.7		MP-33A
㊦	MB-331A	7,000	2コ	単(三)相3線式 30A・120A 1コ用	260	〃	〃	1.3	EF104-3 対応品	MP-61A
㊦	MB-332A	12,500	2コ	単(三)相3線式 30A・120A 2コ用	500	〃	〃	2.3	EF104-4 対応品	MP-62A


ご注意 選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。()寸法は単相2(3)線式30Aの場合です。
中部電力(株)管内の120A電力量計、関西電力(株)の家庭用低圧10時間帯計器は取付けできません。

MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

材質	スチロール系樹脂
色彩	アイボリー色(5Y9/1)



MPH-31KA

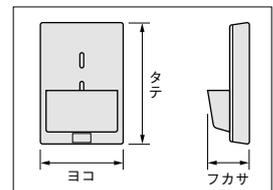

単位/mm

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	適用電力量計	外形寸法			製品質量 kg	都市再生機構
					ヨコ	タテ	フカサ		
㊦	MPH-31KA	3,750	6コ	単3・単2両用30A 1コ用	220	350	95	0.62	EF-104-1 対応品

㊦代理店様在庫品 ㊦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊦受注品

ご注意 選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。