


RD ラックオプション(機器収納用)

RD11 ユニットシャシ RoHS

試験装置・測定装置等を形成する
システムラックの機器ユニットに!

搭載可能質量	10kg
--------	------

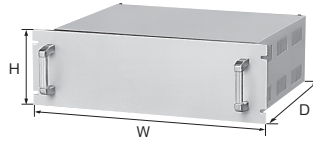

RD11-33EA

EIA
規格

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	呼称	製品質量 kg
			W	H	D			
◎	RD11-23EA	19,000	482.5	132.5	253	前面パネル[アルミ t3.0] ベース[アルミ t2.0] 側板[鉄 t1.2] 後面パネルカバー[鉄 t1.0]	3U	3.1
◎	RD11-24EA	21,000	〃	177	〃		4U	3.7
◎	RD11-33EA	21,500	482.5	132.5	353		3U	3.9
◎	RD11-34EA	23,500	〃	177	〃		4U	4.4
◎	RD11-35EA	23,500	〃	221.5	〃		5U	5.0
◎	RD11-43EA	23,500	482.5	132.5	453		3U	4.5
◎	RD11-44EA	25,500	〃	177	〃		4U	5.2
◎	RD11-45EA	28,000	〃	221.5	〃		5U	5.9
◎	RD11-46EA	30,000	〃	266	〃		6U	6.6

U=44.45


JIS
規格

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
			W	H	D		
◎	RD11-210JA	14,500	480	99	253	前面パネル[アルミ t3.0] ベース[アルミ t2.0] 側板[鉄 t1.2] 後面パネルカバー[鉄 t1.0]	2.7
◎	RD11-215JA	15,000	〃	149	〃		3.3
◎	RD11-220JA	17,000	〃	199	〃		3.9
◎	RD11-310JA	17,500	480	99	353		3.5
◎	RD11-315JA	19,500	〃	149	〃		4.1
◎	RD11-320JA	21,500	〃	199	〃		4.6
◎	RD11-325JA	23,500	〃	249	〃		5.2
◎	RD11-415JA	25,000	480	149	453		4.7
◎	RD11-420JA	27,500	〃	199	〃		5.4
◎	RD11-425JA	29,000	〃	249	〃		6.1
◎	RD11-430JA	30,500	〃	299	〃		6.9

RD12 パネルシャシ RoHS

試験装置・測定装置等を形成する
システムラックの回路ユニット部品取付板に!

搭載可能質量	10kg
--------	------

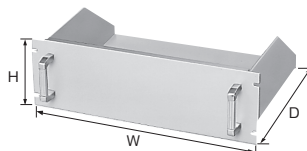

RD12-315JA

JIS
規格

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
			W	H	D		
◎	RD12-215JA	14,000	480	149	253	前面パネル[アルミ t3.0] ベース[アルミ t2.0] 側板[鉄 t1.2]	2.3
◎	RD12-220JA	16,500	〃	199	〃		2.4
◎	RD12-315JA	15,500	480	149	353		2.8
◎	RD12-320JA	18,000	〃	199	〃		3.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

システムラック
FSシリーズ
AHシリーズ
グリーンT
アルミラック
FKシリーズ
オープンラック
機器収納パネル
オープン
設置・配線
電源用
通信用
ケース