


防塵・防水パッキン付の屋外用小型ボックス！

- デザイン性に優れた小型平面ハンドルを採用しています。
(キーNo. N200)
- 内蝶番の採用により、いたづらを防止します。
- 鉄製基板付と木製基板付を取り揃えています。



OAS16-33

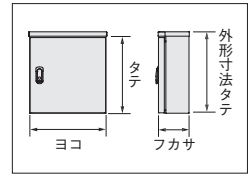

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	OASタイプ[鉄製基板(1.6mm)]クリーム塗装(2.5Y8/2) OABタイプ[木製基板(15mm)]	
キャビネット板厚	扉1.2mm ポデー1.2mm	
ハ ン ド ル	小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉	

オプション

- BP46-5AC2 増設アースバー (800頁)
- BP17-3-Z 水抜きキャップ (725頁)
- HX-C17-Z 防水キャップ (708頁)

関連商品

- SO-A ステンレスボックス (312頁)

●屋根付

フカサ 120mm

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格円	寸 法			扉寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ	タテ	OAS	OAB	OAS
◎	OAS12-152	◎	OAB12-152		6,650	150	200	120	220	100	150	104	90	2.4	2.3
◎	OAS12-1525	◎	OAB12-1525		6,850	”	250	”	270	”	200	”	”	2.7	2.6
◎	OAS12-153	◎	OAB12-153		7,550	”	300	”	320	”	250	”	”	3.2	3.0
◎	OAS12-22	◎	OAB12-22		7,200	200	200	”	220	150	150	”	”	2.9	2.7
◎	OAS12-23	◎	OAB12-23		8,650	”	300	”	320	”	250	”	”	3.8	3.6
◎	OAS12-24	◎	OAB12-24		10,000	”	400	”	420	”	350	”	”	4.7	4.4
◎	OAS12-2525	◎	OAB12-2525		8,800	250	250	”	270	200	200	”	”	3.9	3.7
◎	OAS12-32	◎	OAB12-32		8,650	300	200	”	220	250	150	”	”	3.9	3.7
◎	OAS12-325	◎	OAB12-325		9,700	”	250	”	270	”	200	”	”	4.5	4.2
◎	OAS12-33	◎	OAB12-33		10,500	”	300	”	320	”	250	”	”	5.1	4.8
◎	OAS12-34	◎	OAB12-34		12,500	”	400	”	420	”	350	”	”	6.3	5.9
◎	OAS12-43	◎	OAB12-43		12,500	400	300	”	320	350	250	”	”	6.4	6.0
◎	OAS12-44	◎	OAB12-44		15,000	”	400	”	420	”	350	”	”	7.9	7.4

フカサ 160mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格円	寸 法			扉寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ	タテ	OAS	OAB	OAS
◎	OAS16-23	◎	OAB16-23		9,550	200	300	160	320	150	250	144	130	4.2	4.0
◎	OAS16-24	◎	OAB16-24		10,500	”	400	”	420	”	350	”	”	5.2	4.9
◎	OAS16-33	◎	OAB16-33		11,500	300	300	”	320	250	250	”	”	5.6	5.3
◎	OAS16-34	◎	OAB16-34		13,500	”	400	”	420	”	350	”	”	6.8	6.5
◎	OAS16-35	◎	OAB16-35		15,000	”	500	”	520	”	450	”	”	8.1	7.6
◎	OAS16-44	◎	OAB16-44		16,000	400	400	”	420	350	350	”	”	8.5	8.0
◎	OAS16-45	◎	OAB16-45		19,000	”	500	”	520	”	450	”	”	10.1	9.5

フカサ 200mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格円	寸 法			扉寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ	タテ	OAS	OAB	OAS
◎	OAS20-23	◎	OAB20-23		13,000	200	300	200	320	150	250	184	170	4.6	4.4
◎	OAS20-33	◎	OAB20-33		15,000	300	”	”	”	250	”	”	”	6.1	5.8
◎	OAS20-34	◎	OAB20-34		18,000	”	400	”	420	”	350	”	”	7.4	7.0
◎	OAS20-35	◎	OAB20-35		20,000	”	500	”	520	”	450	”	”	8.7	8.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]OAS12-152→OAS12-152Cとなります。