


ねじ止めドアタイプの高気密キャビネット！

- IP66の高気密性能です。
- 扉は片側ねじ止め、片側蝶番式です。
- 扉止めねじ部を隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- 扉面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- 扉止めねじは脱落防止構造です。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。
- パッキンをマスキング (101頁) することにより、剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能です。



CN16-33

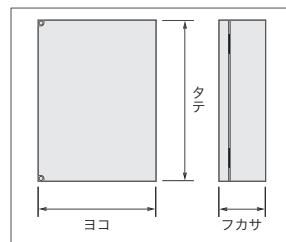

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工H25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工H22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	鉄製基板 (1.6mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm	
扉 形 式	片扉：ねじ止めドアタイプ	

オプション

- BP46-5AC1 増設アースバー (101頁)
- BP11-23MT パッキン用マスキングテープ (101頁)
- CX-1M 取付金具 (101頁)

屋内用 IP66

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工H22-90B

フカサ 80mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CN8-152	7,350	150	200	80	100	150	63	2.0
◎	CN8-1525	7,750	"	250	"	"	200	"	2.4
◎	CN8-153	7,900	"	300	"	"	250	"	2.8
◎	CN8-22	7,750	200	200	"	150	150	"	2.5
◎	CN8-23	8,450	"	300	"	"	250	"	3.5
◎	CN8-252	8,100	250	200	"	200	150	"	3.0
◎	CN8-32	8,450	300	"	"	250	"	"	3.5

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CN12-152	7,900	150	200	120	100	150	103	2.4
◎	CN12-1525	8,250	"	250	"	"	200	"	2.8
◎	CN12-153	8,450	"	300	"	"	250	"	3.3
◎	CN12-22	8,250	200	200	"	150	150	"	2.9
◎	CN12-23	9,000	"	300	"	"	250	"	4.0
◎	CN12-252	8,650	250	200	"	200	150	"	3.5
◎	CN12-2525	9,000	"	250	"	"	200	"	4.1
◎	CN12-253	9,550	"	300	"	"	250	"	4.7
◎	CN12-32	9,000	300	200	"	250	150	"	4.0
◎	CN12-33	10,000	"	300	"	"	250	"	5.4
◎	CN12-34	11,500	"	400	"	"	350	"	6.9

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CN16-23	9,550	200	300	160	150	250	143	4.5
◎	CN16-32	9,550	300	200	"	250	150	"	4.5
◎	CN16-33	10,000	"	300	"	"	250	"	6.0
◎	CN16-34	12,000	"	400	"	"	350	"	7.6
◎	CN16-43	12,000	400	300	"	350	250	"	7.6
◎	CN16-44	14,000	"	400	"	"	350	"	9.5
◎	CN16-45	17,500	"	500	"	"	450	"	11.5

◎代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕CN8-152→CN8-152Cとなります。