




ねじ止めタイプの高気密キャビネット!

- 亜鉛めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- ボデー本体にねじ加工をしていないためIP66の高気密性能です。
- 背面取付穴が付いています。
- 扉は片側ねじ止め、片側蝶番式です。
- 扉止めねじ部を隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- 扉面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- 扉止めねじは脱落防止構造です。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。
- パッキンをマスキングすることにより、剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能です。
- 塗装は耐久性に優れ、環境にやさしい粉体塗装を採用しています。



国際規格認証タイプ (CN-U)

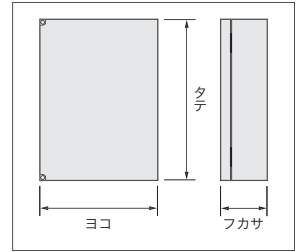

国際規格認証タイプ

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日達工H25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日達工H22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm	
扉 形 式	片扉：ねじ止めドアタイプ	



ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日達工H25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日達工H22-90B

屋内用 IP66

単位：mm

フカサ 80mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	CN8-152U	8,100	150	200	80	100	150	63	2.0
⑤	CN8-1525U	8,450	”	250	”	”	200	”	2.4
⑤	CN8-153U	8,650	”	300	”	”	250	”	2.8
⑤	CN8-22U	8,450	200	200	”	150	150	”	2.5
⑤	CN8-23U	9,550	”	300	”	”	250	”	3.5
⑤	CN8-252U	8,800	250	200	”	200	150	”	3.0
⑤	CN8-32U	9,550	300	”	”	250	”	”	3.5

フカサ 120mm

⑤	CN12-152U	8,650	150	200	120	100	150	103	2.4
⑤	CN12-1525U	9,000	”	250	”	”	200	”	2.8
⑤	CN12-153U	9,550	”	300	”	”	250	”	3.3
⑤	CN12-22U	9,000	200	200	”	150	150	”	2.9
⑤	CN12-23U	10,000	”	300	”	”	250	”	4.0
⑤	CN12-252U	9,700	250	200	”	200	150	”	3.5
⑤	CN12-2525U	10,000	”	250	”	”	200	”	4.1
⑤	CN12-253U	10,500	”	300	”	”	250	”	4.7
⑤	CN12-32U	10,000	300	200	”	250	150	”	4.0
⑤	CN12-33U	11,000	”	300	”	”	250	”	5.4
⑤	CN12-34U	12,500	”	400	”	”	350	”	6.9

フカサ 160mm

⑤	CN16-23U	10,500	200	300	160	150	250	143	4.5
⑤	CN16-32U	10,500	300	200	”	250	150	”	4.5
⑤	CN16-33U	11,000	”	300	”	”	250	”	6.0
⑤	CN16-34U	13,500	”	400	”	”	350	”	7.6
⑤	CN16-43U	13,500	400	300	”	350	250	”	7.6
⑤	CN16-44U	15,500	”	400	”	”	350	”	9.5
⑤	CN16-45U	19,000	”	500	”	”	450	”	11.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】CN8-152U→CN8-152UCとなります。