

## レール取付バー付

フカサ **80mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>TE8-11R</b>	3,300	100	100	80	66	0.6
◎	<b>TE8-12R</b>	3,700	〃	200	〃	〃	0.9
◎	<b>TE8-13R</b>	4,050	〃	300	〃	〃	1.3
◎	<b>TE8-14R</b>	4,400	〃	400	〃	〃	1.6
◎	<b>TE8-22R</b>	4,400	200	200	〃	〃	1.6
◎	<b>TE8-23R</b>	5,050	〃	300	〃	〃	2.1
◎	<b>TE8-24R</b>	5,750	〃	400	〃	〃	2.6
◎	<b>TE8-33R</b>	6,550	300	300	〃	〃	2.9
◎	<b>TE8-34R</b>	7,350	〃	400	〃	〃	3.7
◎	<b>TE8-35R</b>	8,450	〃	500	〃	〃	4.4

フカサ **120mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>TE12-11R</b>	3,700	100	100	120	106	0.8
◎	<b>TE12-12R</b>	4,050	〃	200	〃	〃	1.2
◎	<b>TE12-13R</b>	4,400	〃	300	〃	〃	1.6
◎	<b>TE12-14R</b>	5,050	〃	400	〃	〃	2.0
◎	<b>TE12-22R</b>	5,050	200	200	〃	〃	1.9
◎	<b>TE12-23R</b>	5,750	〃	300	〃	〃	2.5
◎	<b>TE12-24R</b>	6,300	〃	400	〃	〃	3.1
◎	<b>TE12-33R</b>	7,100	300	300	〃	〃	3.4
◎	<b>TE12-34R</b>	8,450	〃	400	〃	〃	4.2
◎	<b>TE12-35R</b>	9,700	〃	500	〃	〃	5.0

## TVC TVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)

屋内用  
保護等級  
**IP54**  
(カテゴリー-2)

CA  
CA100

塗装性能  
(耐塩分性)  
**1000h**


塗装性能  
(耐UV劣化)  
**120h**

RoHS

粉体塗装

### 中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ターミナルボックス！

- 開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。
- 基板には、IEC (DIN) レール取付用の穴がいています。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。

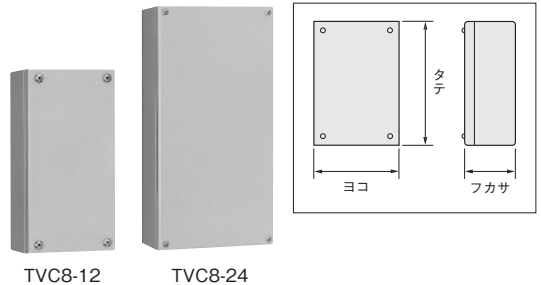

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工H25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (溶融亜鉛めっき銅板製) (方眼目盛なし) (1.6mm)
キャビネット板厚	カバー1.2mm ポデー1.2mm
扉 形 式	カバー：ねじ止め

#### 関連商品

- [STVC] ステンレス STVC形ターミナルボックス (320頁)
- [PCS] PCS形プラボックス (367頁)

屋内用 **IP54**  
(カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工H25-70B

フカサ **80mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>TVC8-11</b>	7,000	100	100	80	65	75	65	0.6
◎	<b>TVC8-12</b>	7,350	〃	200	〃	〃	175	〃	1.1
◎	<b>TVC8-13</b>	7,900	〃	300	〃	〃	275	〃	1.5
◎	<b>TVC8-22</b>	8,450	200	200	〃	165	175	〃	1.9
◎	<b>TVC8-23</b>	9,000	〃	300	〃	〃	275	〃	2.7
◎	<b>TVC8-24</b>	9,900	〃	400	〃	〃	375	〃	3.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品