

RD ラックオプション (熱対策用)


RDTF タイルファン

グリーンIT対応商品

床下空調の冷風をサーバラックの前面に効果的に送風し、熱溜りを解消!

フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をラックの前面や周囲に送ることが可能です。

- 軸流ファンを可変式温度調節器(電子式2台)に接続し高精度な温度管理が可能です。
- 500mm以上のグレーチングパネル(通風パネル)に対応します。
- 400~600mmのフロア高さに合わせて製品の高さを調節可能です。
- 換気扇は回転低下を通知するセンサ付タイプを使用しています。
- 環境監視システム(センサクルーズ)とシステムを構成することにより、遠隔操作などが可能なタイプ(RDTF-506K)(469頁)もあります。(設置例は464頁をご参照ください)

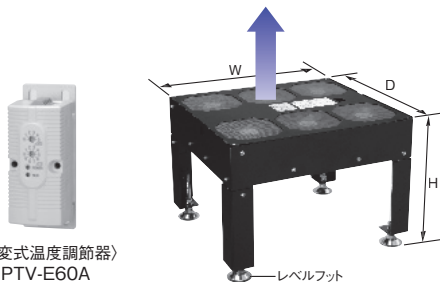

(可変式温度調節器)
PTV-E60A
(2台付属)

(仕様)

運転モード	ファン運転数	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	定格電流 A	起動電流 A	定格消費電力 W	騒音 dB(A)
弱運転	2	8.0/8.6	16/19	0.9/0.8	2.8/2.4	70/67	約59/62
中運転	4	17.4/20.1	54/68	1.9/1.7	5.7/4.9	141/134	約63/66
強運転	6	25.5/29.4	104/123	2.9/2.6	8.6/7.4	212/201	約64/68

使用温度範囲:0~+60℃ 使用湿度範囲:35~85%R.H 定格周波数:50/60Hz

ブラック塗装
(N1)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			定格電圧 V(単相)	製品質量 kg
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
◎	RDTF-506	216,000	450	330~550	400	AC100	約18


■センサクルーズは467~469頁をご参照ください。

RDTF-G タイルファン・フロアタイプ

グリーンIT対応商品

床下空調の冷風をサーバラックの前面に効果的に送風し、熱溜りを解消!

- フリーアクセスフロアのグレーチングパネルと交換するだけで簡単に取付けできます。
- パネルサイズは450角、500角、600角の3タイプを取り揃えています。
- 電源スイッチの切替え操作で強・弱運転を選択することにより、効果的に熱溜りが解消できます。(設置例は464頁をご参照ください)

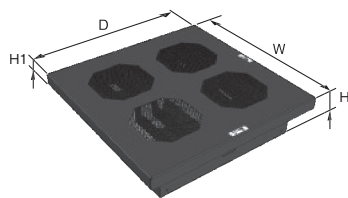

RDTF-504G

(仕様)

品名記号	運転モード	ファン運転数	最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	定格電流 A	定格消費電力 W	騒音 dB(A)
RDTF-453G	強運転	3	15.2/17.8	145/178	1.2/1.1	112/113	約62/65
	弱運転	2	10/11.8	59/81	0.8/0.8	75/75	約61/64
RDTF-504G	強運転	4	20.3/23.8	144/175	1.6/1.5	150/151	約62/65
	弱運転	2	9.6/11.3	30/42	0.8/0.8	75/76	約60/64
RDTF-604G	強運転	4	20.3/23.8	144/175	1.6/1.5	150/151	約62/65
	弱運転	2	9.6/11.3	30/42	0.8/0.8	75/76	約60/64

新発売

定格周波数:50/60Hz

ブラック塗装
(N1)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm				定格電圧 V(単相)	耐荷重※1 kg	製品質量 kg
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	パネル厚さ mm H1			
◎	RDTF-453G	126,000	450	116	450	34	100	200	12
◎	RDTF-504G	158,000	500	〃	500	〃	〃	〃	15
◎	RDTF-604G	159,000	600	〃	600	45	〃	〃	17


◎注意 電源コードは付属されておりません。お客様でご用意いただくか、別途ご用意ください。

※1. 集中荷重は除く □

RD47 換気扇付パネル(FS用)

FSシリーズドア換気口タイプ使用時などラックの排熱用に!

- 主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
- 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
- RD47-63Kのみラックマウント取付けが可能です。(EIA規格のみ対応可能)

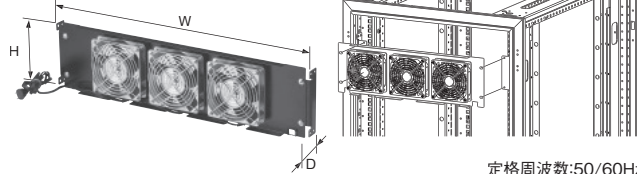

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	コード長さ mm	製品質量 kg	適用機種	摘要
			W	H	D					
◎	RD47-63K	23,500	508	149	59	パネル(鉄 t1.0)	1,700	1.9	FS W=600mm用※2	AC100V(電源プラグコード付) □120輪用換気扇・ 低騒音タイプ×3コ
◎	RD47-73K	24,000	608	〃	〃	〃	2.1	FS W=700mm用※2		
◎	RD47-83K	24,500	708	〃	〃	〃	2.3	FS W=800mm用※2		

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 コンセント組替仕様・コンセントバー・ファクトラインと同時取付けの場合は、別途お問合わせください。

※2. 耐震タイプFSTは除く
背面ドア組替仕様
FS□-RF、-RS、-RF□L、-RDP2、-RDF2は除く