


# 直角定規 (スコヤ)

台付直角定規 (JIS B7526規格品)

Stock No. 69

SQUARE WITH BASE

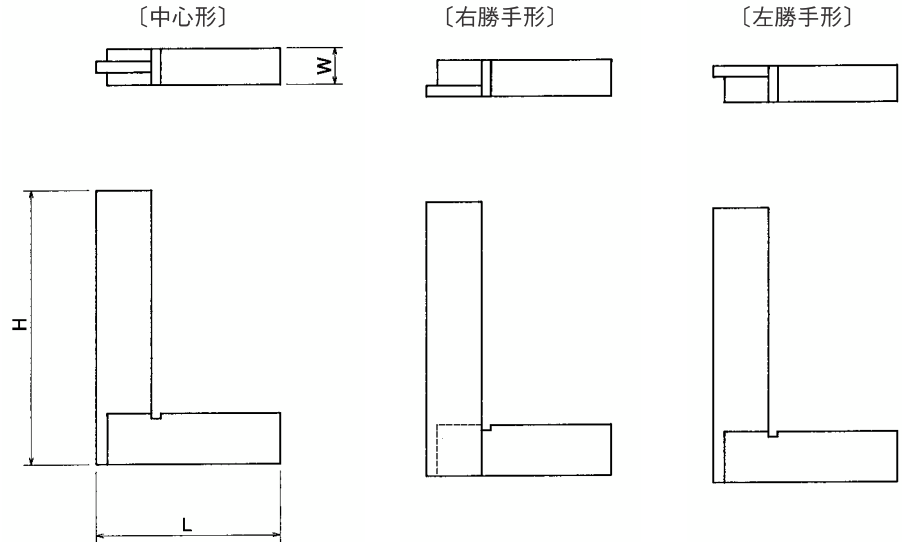

## 台付直角定規

- ・精度はJIS規格の1級で焼入品です。
- ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
- ・短片に厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
- ・長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

## A形台付スコヤ

- ・精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
- ・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
- ・短片に厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
- ・長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

### JIS 1 級 焼入品

呼び 寸法	寸法 (HXLXW mm)	中心形	右勝手形	左勝手形	直角度 ( $\mu$ m)	質量 (kg)
		コードNo.	コードNo.	コードNo.		
75	75x 50x12	FC101	FE101	FE201	$\pm 14$	0.1
100	100x 75x12	FC102	FE102	FE202	$\pm 15$	0.15
150	150x100x18	FC104	FE104	FE204	$\pm 18$	0.35
200	200x130x20	FC105	FE105	FE205	$\pm 20$	0.7
300	300x200x27	FC107	FE107	FE207	$\pm 25$	1.6
400	400x210x25	FC109	FE109	FE209	$\pm 30$	2.2
500	500x300x30	FC111	FE111	FE211	$\pm 35$	4.5
600	600x350x30	FC112	FE112	FE212	$\pm 40$	5.5
750	750x400x50	FC113	FE113	FE213	$\pm 48$	12.5
1000	1000x550x65	FC114	FE114	FE214	$\pm 60$	27.0
1500	1500x620x65	FC115	FE115	FE215	$\pm 85$	40.0
2000	2000x830x70	FC116	FE116	FE216	$\pm 110$	70.0

### JIS 2 級 非焼入品

呼び 寸法	寸法 (HXLXW mm)	中心形	右勝手形	左勝手形	直角度 ( $\mu$ m)	質量 (kg)
		コードNo.	コードNo.	コードNo.		
75	75x 50x10	FD101	FF101	FF201	$\pm 27$	0.1
100	100x 70x12	FD102	FF102	FF202	$\pm 30$	0.15
150	150x100x18	FD104	FF104	FF204	$\pm 35$	0.35
200	200x130x22	FD105	FF105	FF205	$\pm 40$	0.7
300	300x200x27	FD107	FF107	FF207	$\pm 50$	1.6
400	400x200x27	FD109	FF109	FF209	$\pm 60$	2.0
500	500x265x30	FD111	FF111	FF211	$\pm 70$	3.7
600	600x335x30	FD112	FF112	FF212	$\pm 80$	5.0
750	750x360x40	FD113	FF113	FF213	$\pm 95$	9.0
1000	1000x430x55	FD114	FF114	FF214	$\pm 120$	15.5
1500	1500x620x60	FD115	FF115	FF215	$\pm 170$	40.0
2000	2000x830x70	FD116	FF116	FF216	$\pm 220$	70.0