


注意

16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。

WJ43型

床下取付けアダプター

材質：C3771BE

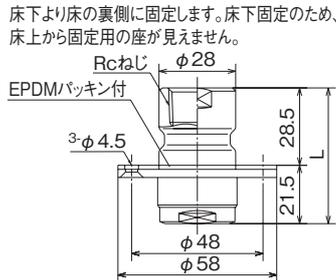

日本水道協会認証登録品 G-653

ツバ径φ58


適用	品番	呼び径		L	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大箱	小箱	
共用	WJ43-1310-S	Rc1/2	10A	50	80	10	2,500
	WJ43-1313-S	Rc1/2	13A	50	80	10	2,650

注：床板の厚みが20mm以下の場合、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

WJ23型

床下取付けアダプター

材質：CAC406C

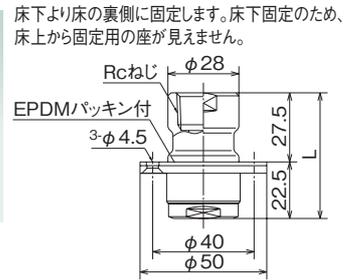

日本水道協会認証登録品 G-652

ツバ径φ50


適用	品番	呼び径		L	箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大箱	小箱	
共用	WJ23-1310C-S	Rc1/2	10A	50	80	10	2,930
	WJ23-1313C-S	Rc1/2	13A	50	80	10	3,080

注：床板の厚みが20mm以下の場合、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

WJ46型

床取出しアダプター

材質：C3771BE

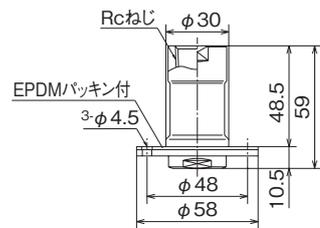


日本水道協会認証登録品 G-653

ツバ径φ58

適用	品番	呼び径		箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大箱	小箱	
共用	WJ46-1313M-S	Rc1/2	13A	80	10	2,900

注：床板の厚みが20mm以下の場合、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

施工例

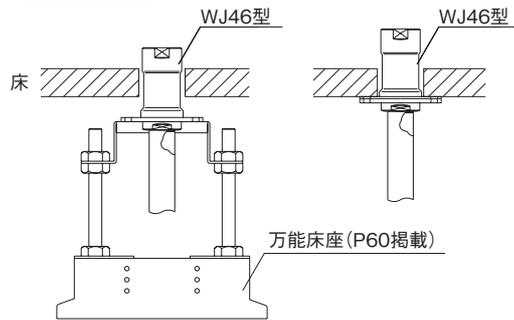


- ・座の上側、下側どちらからでも取付け可能です。
- ・床張り後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。

WJ49型

床出しロングジョイント

材質：C3771BE

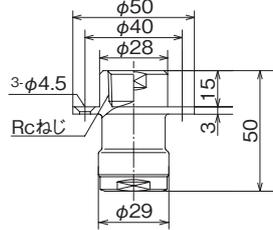


日本水道協会認証登録品 G-653

ツバ径φ50

適用	品番	呼び径		箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大箱	小箱	
共用	WJ49-1313-S	Rc1/2	13A	80	10	2,650


施工例

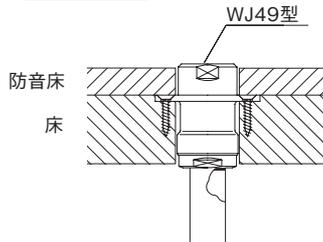

- ・2階への配管時にWJ49型を床上固定し、その上に防音床を張ることができます。
- ・防音床張り後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。

ワン座

ツバ径φ58、φ50用

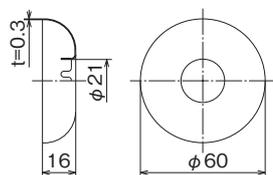

品番	箱入数		価格(円)
	大箱	小箱	
OSC-068	100	10	280

注：ご注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。呼び径3/4×16A、ツバ径φ62の配管アダプターには使用できません。