


注意 16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。

WL3型 エルボソケット 材質：C3771BE

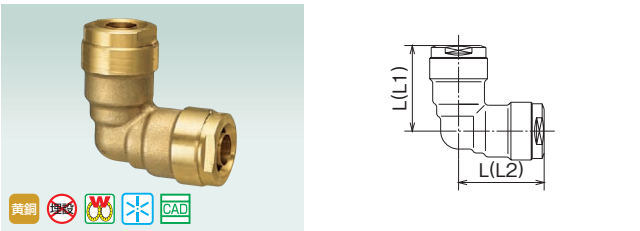

日本水道協会認証登録品 G-653


同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
共用	WL3- 10-S	10A	41	80	10	2,730
	WL3- 13-S	13A	43	80	10	3,010
PEX	WL3A-16-S	16A	48.5	40	10	3,870
	WL3A-20-S	20A	58.5	16	4	6,170
PB	WL3C-16-S	16A	48.5	40	10	3,870
	WL3C-20-S	20A	58.5	16	4	6,170

異径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径		L1	L2	箱入数		価格(円)
		1	2			大箱	小箱	
共用	WL3- 1310-S	13A	10A	43	41	80	10	3,010
PEX	WL3A-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	3,870
	WL3A-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	6,170
PB	WL3C-1613-S	16A	13A	48.5	45.5	40	10	3,870
	WL3C-2016-S	20A	16A	58.5	49	16	4	6,170

WL23型 座付エルボソケット 材質：C3771BE

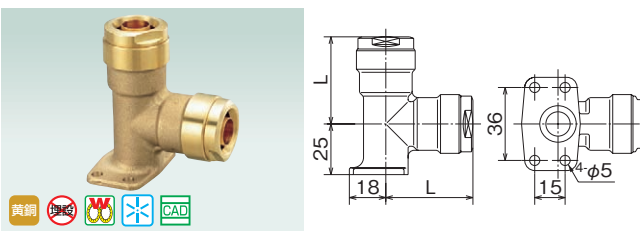


日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	樹脂管呼び径	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
共用	WL23-13-S	13A	43	80	10	3,870

注：継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13：P78掲載)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

WL3型 エルボソケット 材質：CAC406

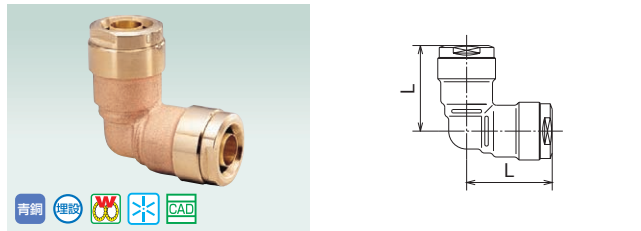


日本水道協会認証登録品 G-652

同径エルボソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
共用	WL3- 10C-S	10A	41	80	10	3,220
	WL3- 13C-S	13A	43	80	10	3,670
PEX	WL3A-16C-S	16A	48.5	40	10	4,680
	WL3A-20C-S	20A	58.5	16	4	7,460
PB	WL3C-16C-S	16A	48.5	40	10	4,680
	WL3C-20C-S	20A	58.5	16	4	7,460

WL23型 座付エルボソケット 材質：CAC406

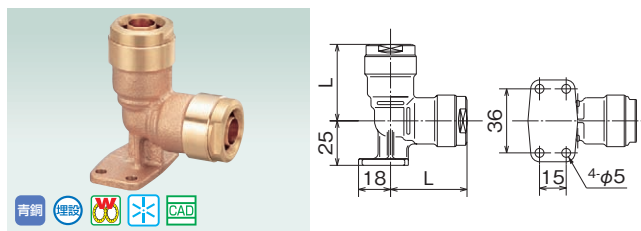

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	樹脂管呼び径	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
共用	WL23-13C-S	13A	43	80	10	4,260

注：継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13：P78掲載)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

1
ダブルロウジョイント

特長・工法別
早見表

架橋用樹脂管
ポリブタジエン管

WJ型

WL型

WT型
WX型

WPL型
WPT型

保温材
ダブルロウバルブ

ヘッド

取付金具・
変換アダプター

水栓ジョイント
関連

たて型水栓
ジョイント関連

配管部材

施工例

参考資料